


WEITERGABE SOWIE VERVIELFÄLTIGUNG DIESES DOKUMENTS, VERWERTUNG UND MITTEILUNG SEINES INHALTS SIND VERBOTEN, SOWEIT NICHT AUSDRUECKLICH GESTATTET.
ZUWIDERHANDLUNGEN VERPFLICHTEN ZU SCHADENERSATZ. ALLE RECHTE FUER DEN FALL DER PATENT-, GEBRAUCHSMUSTER- ODER GESCHMACKSMUSTEREINTRAGUNG VORBEHALTEN.
THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILIZATION OF THIS DOCUMENT AS WELL AS THE COMMUNICATION OF ITS CONTENTS TO OTHERS WITHOUT EXPLICIT AUTHORIZATION IS PROHIBITED.
OFFENDERS WILL BE HELD LIABLE FOR THE PAYMENT OF DAMAGES. WEIDMUELLER EXCLUSIVELY RESERVES THE RIGHT TO FILE FOR PATENTS, UTILITY MODELS OR DESIGNS.

WEIDMUELLER INTERFACE GmbH & Co. KG

MASSE OHNE TOLERANZ SIND KEINE PRUEFFMASSE
DIMS. WITHOUT TOLERANCE ARE NOT CONTROL DIMS.

DIE DEUTSCHE VERSION IST VERBINDLICH
THE GERMAN VERSION IS BINDING

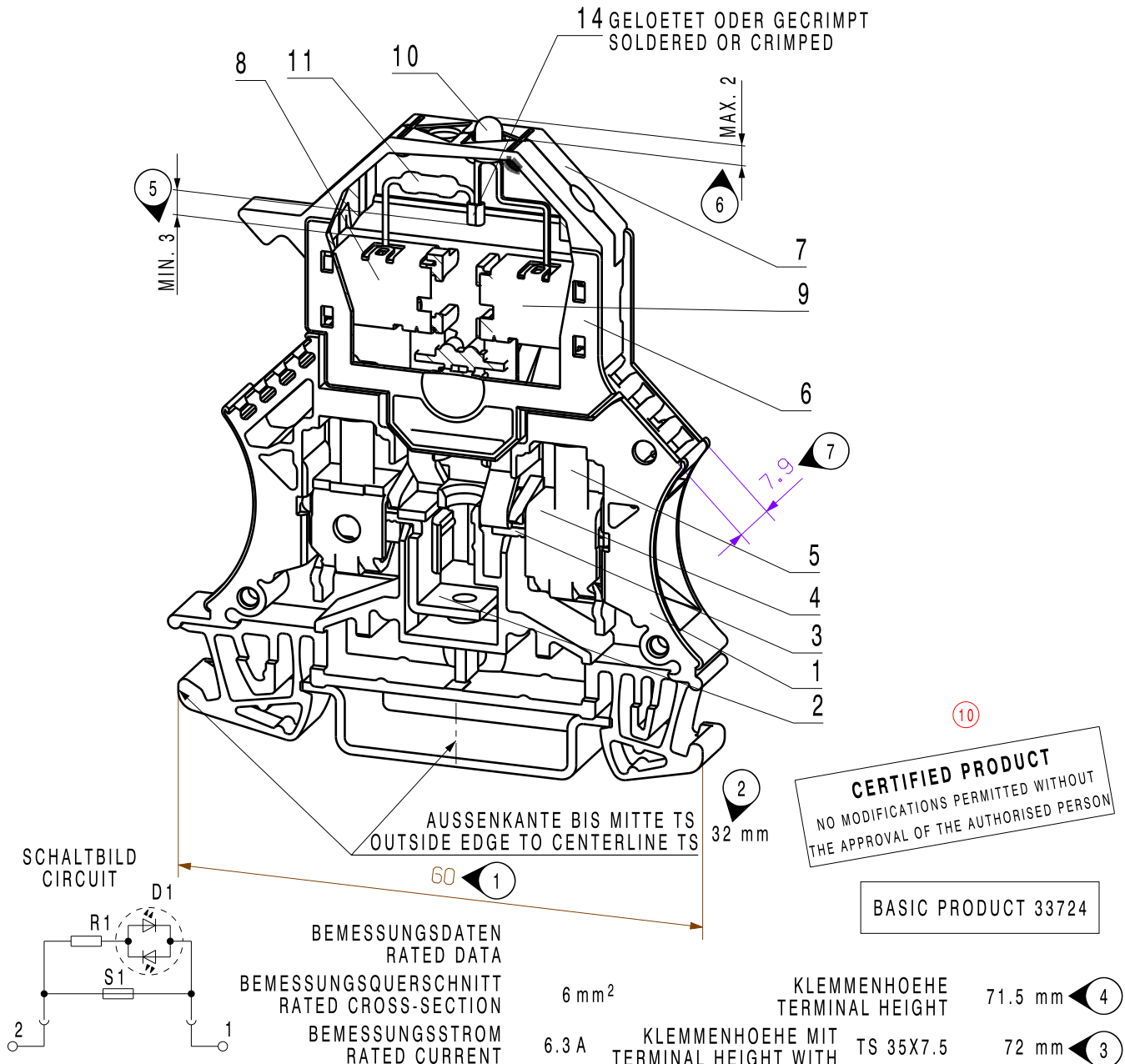

.	10V...36V DC/AC	≤2.25 mA	WSI 6/LD 10-36V BL	1884630000
NUR/ONLY POS 1-5	.	.	WSI 6/O.TNHE	1012100000
.	140V...250V DC/AC LLC	≤0.5 mA	WSI 6/LD 250AC LLC	1119870000
.	60V...150V DC/AC LLC	≤0.5 mA	WSI 6/LD 60-150V LLC	1119850000
.	30V...70V DC/AC LLC	≤0.5 mA	WSI 6/LD 30-70V LLC	1119830000
.	10V...36V DC/AC LLC	≤0.5 mA	WSI 6/LD 10-36V LLC	1119840000
.	140V...250V DC/AC	≤2.25 mA	WSI 6/LD 250AC	1012400000
.	60V...150V DC/AC	≤2.25 mA	WSI 6/LD 60-150V DC/AC	1012300000
.	30V...70V DC/AC	≤2.25 mA	WSI 6/LD 30-70V DC/AC	1012200000
.	10V...36V DC/AC	≤2.25 mA	WSI 6/LD 10-36V DC/AC	1011300000
BEMERKUNG NOTE	BETRIEBSSPANNUNG OPERATING VOLTAGE	LED-STROM LED-CURRENT	TYP PART NAME	BEST.-NR. CAT.NO.

MAX. NRN./NOS. 7		84537/4 11.11.15 BLUM_CH 01		CAT.NO.: .	
MODIFICATION		Weidmüller		4 33724 10	
DRAWN 02.04.2004 NEUMANN_G		DATE NAME		DRAWING NO. ISSUE NO.	
RESPONSIBLE DANKWERTH_I		DATE NAME		SHEET 00 OF 00 SHEETS	
CHECKED 11.11.2015 THELEN_E		DATE NAME		WSI 6/...	
APPROVED KULKE_T		DATE NAME		SICHERUNGS-REIHENKLEMME	
SCALE: 3/2		DATE NAME		FUSE TERMINAL	
SUPERSEDES: .		DATE NAME		PRODUCT FILE: WSI 6/LD 2880	