


SlimFix Clip SFC 3/30 MC NE BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

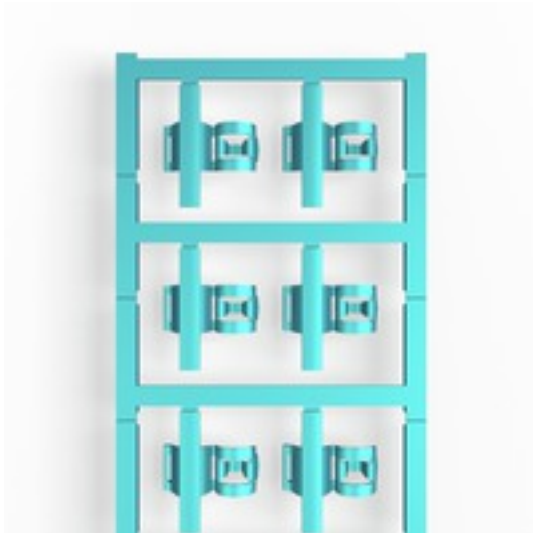

Der SlimFix Clip kombiniert gleich zwei Vorteile: Sein einzigartiger Verschluss bietet die Sicherheit eines geschlossenen Markierers und die Montagefreundlichkeit eines offenen Markierers. Durch den Clip-Verschluss lassen sich die Markierer auch nach der Leiterinstallation schnell und komfortabel montieren. SlimFix Clip sind geeignet für Leiter und Kabel mit einem Außendurchmesser bis zu 5 mm. Die große Beschriftungsfläche - bis 30 mm - erlaubt lange Zeichenketten. Das Material ist halogenfrei und entspricht der Brandschutzklasse V2.

- Halogenfreies Material
- Brandschutzklasse V2
- Schnelle, werkzeuglose Montage
- Markierer im bewährten MultiCard-Format
- Erhältlich in 12 mm, 21 mm und 30 mm Länge

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

Allgemeine Bestelldaten

Typ	SFC 3/30 MC NE BL
Best.-Nr.	1025340000
Ausführung	SlimFix Clip, Leiter- und Kabelmarkierer, 3,5 - 7 mm, 30 x 12,5 mm, blau
GTIN (EAN)	4032248746392
VPE	60 Stück
kompatibler Drucker	1324380000

SlimFix Clip SFC 3/30 MC NE BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	12,5 mm	Breite (inch)	0,492 inch
Höhe	30 mm	Höhe (inch)	1,181 inch
Tiefe	11,3 mm	Tiefe (inch)	0,445 inch
Nettogewicht	1,65 g		

Allgemeine Angaben

Art des Aufdrucks	Neutral	Breite	12,5 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2	Einsatztemperaturbereich	-40...100 °C
Farbe	blau	Halogene	Nein
Materialfarbe nach Widerstandskode	6	Schriftfeldgröße	30 x 5 mm
Werkstoff	Polyamid 66	empfohlene Industrien	Maschinenbau

Leiter- und Kabelmarkierer

Halogene	Nein	Leiteranschlussquerschnitt, max.	10 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, min.	4 mm ²	Leiteraußendurchmesser	3,5 - 7 mm
Leiteraußendurchmesser, max.	7 mm	Leiteraußendurchmesser, min.	3,5 mm

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Broschüre/Katalog	CAT 8 SAI 15/16 EN
Engineering-Daten	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Engineering-Daten	STEP
Software	M-Print PRO configuration file

SlimFix Clip SFC 3/30 MC NE BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

