


**W-Reihe
WSH 1**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

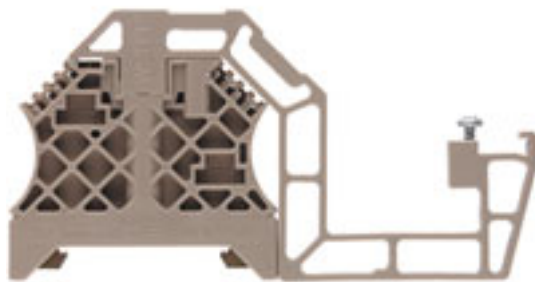

Die Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) für elektrische Maschinen und Anlagen bedarf auch in heutiger Zeit besonderer Beachtung. Weidmüller stellt sich dieser Problematik mit den Schirmanschlussklemmen, KLBÜ. Diese sind in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich.

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|--|
| Best.-Nr. | 1068700000 |
| Typ | WSH 1 |
| Ausführung | W-Reihe, Schienenhalter, PA 66 GF 30, 110 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190118389 |
| VPE | 10 Stück |

**W-Reihe
WSH 1**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten
Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|-------|--------|--------------|--------|
| Länge | 110 mm | Breite | 8 mm |
| Höhe | 57 mm | Nettogewicht | 28,7 g |

Temperaturen

| | | | |
|--------------------|---------------------|-----------------|--|
| Betriebstemperatur | -50 °C.../TX]+65 °C | Lagertemperatur | |
|--------------------|---------------------|-----------------|--|

weitere technische Daten

| | | | |
|-------------------------------|------------------|---------------|---------------|
| Ausführung | für Tragschienen | Einbauhinweis | Direktmontage |
| explosionsgeprüfte Ausführung | Nein | | |

Systemkennwerte

| | | | |
|----------------|---------|-------------|-------|
| Produktfamilie | W-Reihe | Tragschiene | TS 35 |
|----------------|---------|-------------|-------|

Werkstoffdaten

| | | | |
|-------------------------------|-------------|-------|-------------|
| Werkstoff | PA 66 GF 30 | Farbe | dunkelbeige |
| Brennbarkeitsklasse nach UL94 | V-2 | | |

Klassifikationen

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC001741 | UNSPSC | 30-21-18-01 |
| eClass 4.1 | 27-14-11-99 | eClass 6.0 | 27-14-92-14 |
| eClass 7.0 | 27-14-92-14 | | |

Zulassungen

| | | | |
|-------------|--|--|--|
| Zulassungen | | | |
|-------------|--|--|--|

W-Reihe WSH 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Zubehör

SSCH



In Schaltanlagen und Steuerungen kann es erforderlich sein, die N- und Schutzleiter an einer zentralen Stelle zusammenzuführen. Zu diesem Zweck sind Sammelschienen lieferbar, auf denen sich eine Vielzahl von Leitungen bei geringem Platzbedarf anschliessen lassen (auf 1 m Schiene bis zu 70 Leiter). Die Leiter werden über ein Druckstück oder einen Zugbügel angeschlossen. Bei der erstgenannten Variante entfällt das Biegen von Ösen. Ein Führungslappen am Druckstück greift in die Sammelschiene ein und hält das Druckstück unverdrehbar fest. Die Zugbügel können auf der Sammelschiene verschoben und so der Gesamtverdrahtung in der Anlage angepasst werden. Die Sammelschiene kann ungelocht in beliebigen Längen verwendet werden. Die Befestigung erfolgt durch den Schienenhalter SH, der sich bei längeren Schienen auch zwischen den Zugbügeln anordnen lässt.

Allgemeine Bestelldaten

| Best.-Nr. | Typ | Ausführung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------------------|----------------------|--|---------------|-----|
| 0348900000 | SSCH 10X3X1000 CU/SN | Zubehör, Sammelschiene, Kupfer, 1000 mm | 4008190024802 | 1 m |
| 0438000000 | SSCH 10X3X1000 ST/ZN | Zubehör, Sammelschiene, Stahl, 1000 mm | 4008190080938 | 1 m |
| 0571200000 | SSCH 6X6X1000 MS/BK | Zubehör, Sammelschiene, Messing, 1000 mm | 4008190174200 | 1 m |
| 0357400000 | SSCH 15X6X1000 CU/SN | Zubehör, Sammelschiene, Kupfer, 1000 mm | 4008190169572 | 1 m |
| 0280300000 | ESCH 1 M | Zubehör, Sammelschiene, Stahl, 1000 mm | 4008190143053 | 1 m |
| 0571300000 | SSCH 6X6X1000 CU/SN | Zubehör, Sammelschiene, Kupfer, 1000 mm | 4008190015039 | 1 m |
| 0280200000 | NSCH 1M | Zubehör, Sammelschiene, Kupfer, 1000 mm | 4008190012953 | 1 m |