

Cool Tuner GT 7


Stimmgerät

Bedienungsanleitung


Art.Nr. 300991

1. **Power:** Ein- u. Ausschalter des Stimmgerätes
Nach 20 Minuten schaltet sich das Stimmgerät automatisch ab.
2. **Mode:** Benutzung von Automatik und Manualbetrieb
AUTO: Automatikbetrieb für Gitarre
MAN: Manueller Betrieb
AUTO BASS: Automatikbetrieb für E-Bass
MAN BASS: Manueller Betrieb für E-Bass
3. **NOTE:** Einstellung des gewünschten Istrumentes
Bei Manualbetrieb bitte die Note Taste drücken, um den gewünschten Ton zu erhalten
7B,6E,5A,4D,3G,2B(H),1E (Elektrogitarre)
6E,5A,4D,3G,2B(H),1E (Acoustikgitarre)
niedriges B,4E,3A,2D,1G, Hohes C (Elektrobass)
4G,3D,2A,1E (Violine)
4. **Pitch:** Hz Angabe, Grundeinstellung 440Hz
435-445Hz (schrittweise)
5. **DISPLAY**
 - a. Einstellung Automatik, Manual
 - b. Note
 - c. b oder # , Ton zu hoch oder zu niedrig
 - d. Hz Einstellungen
 - e. Meßscala: Optimale Einstellung bei "0"

* Bei Powerbetrieb ist das Gerät auf Auto und 440Hz eingestellt
6. **IN:** Verbindung zw. Elektrogitarre und Stimmgerät
7. **Out:** **Zusätzliche Verbindung bei Benützung eines Verstärker, wenn**
Stimmgerät nur dazwischen geklemmt wird
8. **Mikrofon:** Für die Aufnahme des Tones von der Gitarre in das Stimmgerät
9. **rot und grüne Led Anzeige:**
rot: Ton zu tief
grün: Ton zu hoch

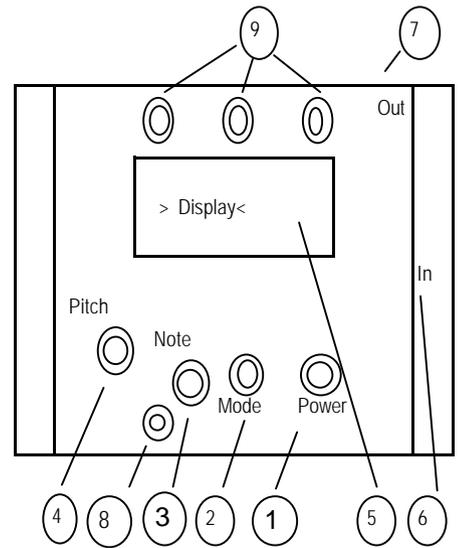

Funktionen:

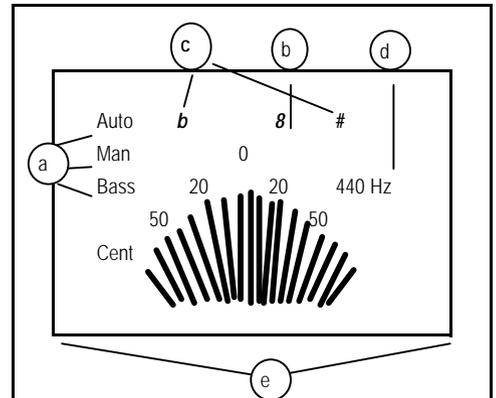

Achtung:

Vor Nässe schützen.

Gerät nicht öffnen, nur bei Batteriewechsel

Vor zu hoher Temperatur schützen

Abmessung: 108(W)x 2 (H) x58(D)mm , Gewicht 100gr.

Power: 9V Dry Batterie x1 (nicht enthalten)