




19" Rackschublade - 1 HE

Artikelnummer: 87401E

EUR /Stück (empfohlener VKP in Deutschland inkl. MwSt.)

- 19" Rackschublade
- 2/3-Auszug
- 1,2 mm Stahl
- Schwarz pulverbeschichtet
- Auf kugelgelagerter Einschubschiene

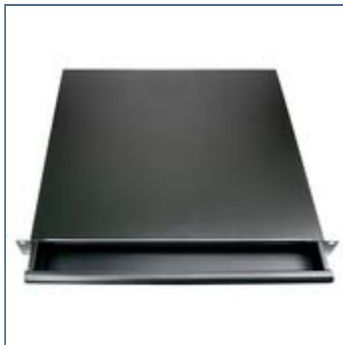

Tiefe außen: 390 mm
 Tiefe innen: 382 mm
 Breite außen: 441 mm
 Breite innen: 415 mm
 Höhe außen: 44 mm
 Höhe innen: 37 mm

Economy Version

| | Tiefe | | Breite | | Höhe | |
|---------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| | außen | innen | außen | innen | außen | innen |
| 19" RACK 1 HE | 390 | 382 | 441 | 415 | 44 | 37 |
| 19" RACK 2 HE | 390 | 377 | 441 | 415 | 56 | 37 |
| 19" RACK 3 HE | 390 | 377 | 441 | 415 | 68 | 37 |

| | Tiefe | | Breite | | Höhe | |
|---------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| | außen | innen | außen | innen | außen | innen |
| 19" RACK 1 HE | 390 | 382 | 441 | 415 | 44 | 37 |
| 19" RACK 2 HE | 390 | 377 | 441 | 415 | 56 | 37 |
| 19" RACK 3 HE | 390 | 377 | 441 | 415 | 68 | 37 |

5,81 kg/Stück
 1 Stück