



Elektronische Tonarmwaage

balance

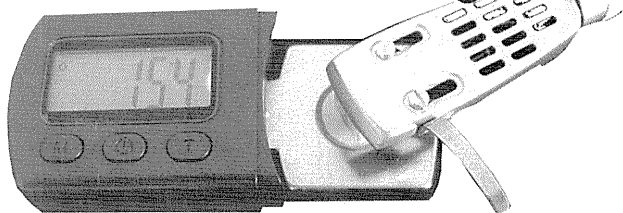


Batteriewechsel

Öffnen Sie das Batteriefach.
Setzen Sie die beiden Batterien mit Plus nach oben ein. Schließen Sie das Batteriefach. Verwenden Sie nur Batterien vom Typ AG 12

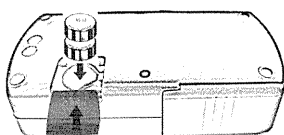



Sollte die Waage längere Zeit nicht benutzt werden, entnehmen Sie bitte die Batterien, um ein vorzeitiges Entladen zu vermeiden.

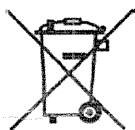
Altbatterien dürfen nicht in den Hausmüll. Verbraucher sind verpflichtet, Batterien zu einer geeigneten Sammelstelle bei Handel oder Kommune zu bringen. Sie können nach Gebrauch auch hier unentgeltlich zurückgegeben werden. Altbatterien enthalten mögliche Schadstoffe oder Schwermetalle, die der Umwelt und der Gesundheit schaden können



Kalibrieren


- Gerät mit der  - Taste einschalten.
- Warten bis im Display „000“ angezeigt wird.
- Halten Sie die  - Taste so lange gedrückt, bis im Display „0“ angezeigt wird. Lassen Sie die Taste dann los.
- Nach kurzer Zeit wird im Display blinkend „5,00“ angezeigt.
- Stellen Sie jetzt vorsichtig das Eichgewicht in die Mitte der Meßfläche.
- Sobald die Anzeige nicht mehr blinkt, ist die Kalibrierung abgeschlossen. Eine Abweichung auf der letzten Stelle der Anzeige (z.B. 4,99 oder 5,01) ist für den Vorgang ohne Bedeutung.
- Die Tonarmwaage ist jetzt einsatzbereit.

Maßeinheit wählen

Mit der  - Taste können verschiedene Maßeinheiten ausgewählt werden. Mögliche Maßeinheiten sind: g=Gramm, oz=Unze, ozt=Unze (Troy), ct=Karat.

Bei vielen Abtastsystemen wird die Auflagekraft in mN angegeben. Bitte beachten Sie, 10 mN entsprechen 1 g.

Tara-Funktion

Mit der  -Taste können Sie die Tonarmwaage tarieren. Dabei wird das Gewicht eines Gegenstandes nach drücken der Tara-Taste ignoriert. Das heißt der Tarawert wird vom Gesamtgewicht abgezogen. Die Waage zeigt ohne Gewicht also einen negativen Wert an. Durch drücken der Tara-Taste ohne aufgestelltes Gewicht wird die Funktion gelöscht.

Auflagekraft einstellen

- Entfernen Sie die Schutzkappe der Meßfläche.
- Legen Sie die Tonarmwaage auf den Plattenteller und schalten Sie die Tonarmwaage ein. Setzen Sie die Spitze des Abtastdiamanten auf den schwarzen Punkt der Meßfläche. Sollte die Waage im Display nicht „000“ anzeigen, so muss diese kalibriert werden.
- Jetzt können Sie im Display die Auflagekraft ablesen. Sollte diese korrigiert werden müssen, nehmen Sie bitte erst den Tonarm von der Tonarmwaage und stellen dann die Auflagekraft an Ihrem Plattenspieler ein.
- Wiederholen Sie dann die oben genannten Punkte bis die gewünschte Auflagekraft eingestellt ist.

Dieses Gerät darf nicht im Hausmüll entsorgt werden!
Elektronische Geräte sind entsprechend der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte über die örtlichen Sammelstellen für Elektronik-Altgeräte zu entsorgen.



Technische Daten

Messbereich	0 bis 5 g
Messgenauigkeit	-/+ 0,01 g
Kalibrieren	Autokalibrierung mit 5g Gewicht
Anzeige	3-stelliges LCD-Display
Display-Beleuchtung	automatisch/blau
Spannungsversorgung	2 x 1,5 V Knopfzelle AG 12
Umgebungstemperatur	+ 10°C bis + 30°C

