


Bedienungsanleitung ET-33

1. Das Stimmgerät von aussen

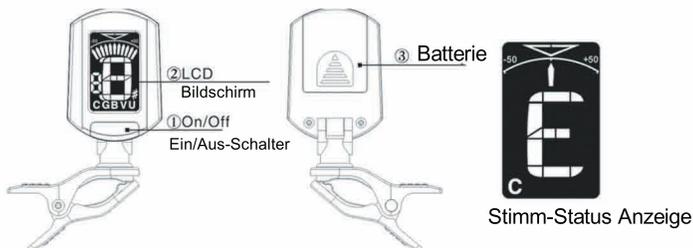

2. Taste ① Funktion und Eigenschaften

Betrieb	Kurz drücken	für 3 Sek drücken
Funktion	Auswahl der Instrumente (G B V C U)	An/ Aus-Schalter

1. Nachdem Sie die Batterien eingelegt haben (auf richtige Polung) drücken Sie für 3 Sekunden den Startknopf ①
2. Drücken Sie leicht die Taste MODE und Sie sehen die versch. Instrumente C,G,B,V,U
 1. Durch wiederholtes Drücken wechseln Sie zw. den versch. Instrumenten
 2. Den Clip am Kopf des Instrumentes anbringen und in Position drehen
 3. Niedrig: Anzeige links , weisser Bereich, Ton ist zu niedrig
Hoch : Anzeige rechts, weisser Bereich, Ton ist zu hoch
Richtig: Anzeige mitte, grüner Bereich, Ton ist richtig
3. Nach Einschalten des Gerätes befinden Sie sich im Automatikbereich A4=440Hz.
Alle Einstellungen bleiben erhalten, wenn Sie das Gerät aus- und wieder einschalten.
4. Automatisches Abschalten nach 3 Minuten, wenn das Gerät nicht benutzt wird

3. Technische Daten

A 4 Frequenz : 440 Hz
Stimmarten: G(Gitarre), B(Bass), V(Violine), C(Chromatisch), U(Ukulele)
Frequenzumfang; A0 (27.5Hz) ~A6(1760Hz)
Batterie: CR2032

4. Achtung

1. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Nässe schützen
2. Vermeiden Sie raue Behandlung
3. Wenn das Gerät Fehlfunktionen aufweist, entfernen Sie die Batterien für 30 Sekunden und setzen Sie sie zum Neustart des Gerätes wieder ein.
4. Ersetzen Sie die Batterien, wenn die Anzeige beginnt, unleserlich zu werden
5. Bei längerer Nichtbenutzung entfernen Sie bitte die Batterien
6. Dieses Gerät ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet