
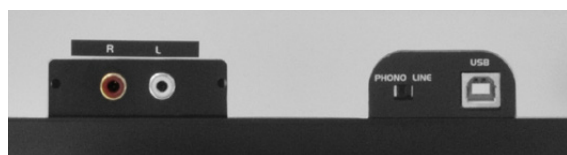


**OMNITRONIC BD USB-Plattenspieler**

Riemengetriebener DJ-Plattenspieler mit USB-Schnittstelle und Recording-Software

- USB-Schnittstelle
- Inkl. Recording-Software
- Riemenantrieb
- Ausgang umschaltbar: Phono/Line
- Lieferung inkl. Tonabnehmersystem und Slipmat

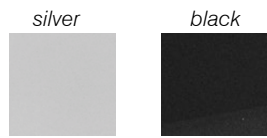

**Technische Daten:**


|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Spannungsversorgung:              | 115/230 V AC, 50/60 Hz ~      |
| Gesamtanschlusswert:              | 8 W                           |
| Typ:                              | Manueller Plattenspieler      |
| Antriebsart:                      | Riemenantrieb                 |
| Motor:                            | Gleichstrommotor              |
| Plattenteller:                    | Kunststoff, D=330 mm          |
| Drehzahl:                         | 33 1/3 U/min und 45 U/min     |
| Drehzahlübergang:                 | <1 s                          |
| Startzeit:                        | <1 s                          |
| Bremszeit:                        | <1 s                          |
| Geschwindigkeitsregelung:         | ±10 %                         |
| Gleichlaufschwankungen:           | 0,25 %                        |
| Rumpeln:                          | >50 dB DIN B                  |
| Tonarm:                           | S-förmig mit Kardanaufhängung |
| Tonarmlänge:                      | 220 mm                        |
| Überhang:                         | 10 mm                         |
| Anti-Skating-Bereich:             | 0-4 g                         |
| Auflagegewicht des Abtastsystems: | 3-4 g                         |
| Passtendes Abtastsystem:          | 6-10 g                        |
| Ausgangspegel (Phono):            | 1,5-3,6 mV / 1 kHz 5 cm/s     |
| Ausgangspegel (Line):             | 90-216 mV / 1 kHz 5 cm/s      |
| Ausgänge:                         | Cinch, USB Typ B              |
| Maße (LxBxH):                     | 450 x 360 x 145 mm            |
| Gewicht:                          | 4 kg                          |

Best.-Nr. 10603041.....BD-1390, schwarz  
 Best.-Nr. 10603043.....BD-1380, silber

**OMNITRONIC BD Plattenspieler**

Riemengetriebener DJ-Plattenspieler

- Inkl. Tonabnehmersystem
- Fernstart-Funktion
- Schnellstart
- Inkl. Acryl-Haube und Slipmat

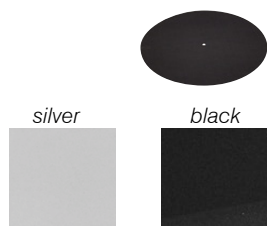

**Technische Daten:**

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Typ:                        | Manueller Plattenspieler      |
| Antriebsart:                | Riemenantrieb                 |
| Motor:                      | Gleichstrommotor              |
| Drehzahl:                   | 33 1/3 U/min und 45 U/min     |
| Drehzahlübergang:           | 33 -> 45 U/min in <1 s        |
|                             | 45 -> 33 U/min in <5 s        |
| Geschwindigkeitsregelung:   | ± 10 % über Schieberegler     |
| Anlaufmoment:               | > 650 g/cm                    |
| Gleichlaufschwankungen:     | 0,25 %                        |
| Startzeit:                  | <1 s                          |
| Bremszeit:                  | <1 s                          |
| Rumpeln:                    | 50 dB DIN B                   |
| Plattenteller:              | Außendurchmesser 320 mm       |
|                             | Gewicht 682 g                 |
| Tonarm:                     | S-förmig mit Kardanaufhängung |
| Tonarmlänge:                | 234 mm                        |
| Überhang:                   | 16 mm                         |
| Einstellbare Nadelaufkraft: | 0-4 g                         |
| Anti-Skating-Bereich:       | 0-7 g                         |
| Spannungsversorgung:        | 230 V AC, 50 Hz ~             |
|                             | 115 V/60 Hz                   |
| Max. Anlaufstrom:           | 260 mA                        |
| Gesamtanschlusswert:        | 8 W                           |
| Ausgänge:                   | Cinch, 6,3-mm-Klinke          |
| Maße:                       | 450 x 352 x 148 mm            |
| Gewicht:                    | 10 kg                         |

Best.-Nr. 10603045.....BD-1520, schwarz  
 Best.-Nr. 10603046.....BD-1550, silber