


Produktdetailseite

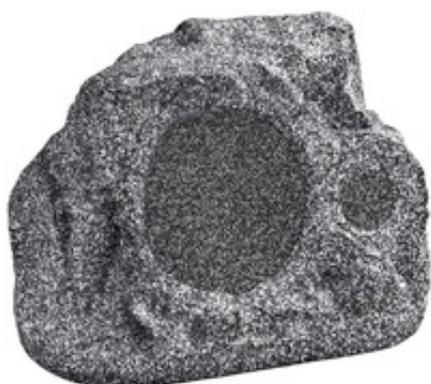

GLS-351/GR

Bestellnummer: 16.3080

Wetterfester ELA-Gartenlautsprecher "Rock"

in Steinoptik für die allgemeine Beschallung in z.B. Gärten, Hotels, Restaurants und Gaststätten

- 100-V-Übertragungstechnik oder 8- Ω -Betrieb
- Robustes, glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse
- 2-Wege-Lautsprechersystem (200-mm-Tieftöner und 13-mm-Hochtöner)
- Integrierter Audio-Übertrager mit 4 Leistungsanzapfungen (30/20/10/5 W_{RMS})
- Anschlusskabel mit Lüsterklemmen



Preis in € 205,00*

Technische Daten

Frequenzbereich	60-20000 Hz
Anzahl der LS-Chassis	2
Nennbelastbarkeit	30/20/10/5 W_{RMS} (100 V) 90 W_{MAX} /45 W_{RMS} (8 Ω)
Mittl. Schalldruck (1 W/1 m)	88 dB
Zul. Einsatztemperatur	-20 °C bis +50 °C
Abmessungen	ca. 370x300x300 mm
Gewicht	6,8 kg



MONACOR, IMG Stage Line und CARPOWER sind Marken der Unternehmensgruppe MONACOR INTERNATIONAL

*Wichtiger Hinweis: Bei den angezeigten UVP-Preisen handelt es sich um unverbindliche Empfehlungen, die der Handel gegenüber dem Letztverbraucher erheben kann. Sie sind weder Bestandteil eines Angebotes noch Werbung. Sie enthalten alle Preisbestandteile einschließlich der Umsatzsteuer, nicht aber gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und Versandkosten. Für Händler gelten unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, die in unseren jeweils aktuellen Preislisten für den Handel abgedruckt sind.