

**Industrial Ethernet  
IE-PS-V14M-2SC-POF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



PushPull Steckverbinderset gemäß IEC 61076-3-117  
Var.14 (PROFINET) in Metall inkl. SC-Einsatz

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	<a href="#">1191550000</a>
Typ	IE-PS-V14M-2SC-POF
Ausführung	Stecker LWL, Variante 14, SC-RJ POF, IP 67
GTIN (EAN)	4032248974436
VPE	10 Stück

## Industrial Ethernet IE-PS-V14M-2SC-POF

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 81,55 g

### Temperaturen

Betriebstemperatur -40 °C...+70 °C      Lagertemperatur  
 Verlegetemperatur

### Downloads

Montagevideo      STEADYTEC®  
 assembly instruction  
 SC-RJ - POF IP67  
 connector\_EN\_HD.mp4

### Allgemeine Daten

Artikelbeschreibung	Variante 14, SC-RJ POF	Einfügungsdämpfung	1,5 dB
Farbe	sonstige	Fasertyp	POF
Gehäusebasismaterial	Zinkdruckguss	Manteldurchmesser, max.	10 mm
Manteldurchmesser, min.	5 mm	Schutzart	IP 67
Steckzyklen	750		

### Normen

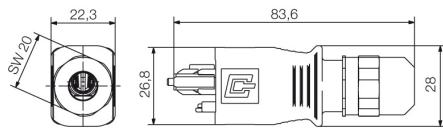
Steckverbinder Norm      IEC 61076-3-117 Var. 14,  
 IEC 61754-24

### Klassifikationen

eClass 6.0	27-26-07-08	eClass 7.0	27-44-04-01
------------	-------------	------------	-------------

**Industrial Ethernet  
IE-PS-V14M-2SC-POF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen****Maßzeichnung**

**Industrial Ethernet  
IE-PS-V14M-2SC-POF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Zubehör**

**LWL-SC**

LWL Einsätze SC für Steckverbinder Var.1 / 4 / 14



**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
<a href="#">1278430000</a>	IE-SCRJIP67-POF-100	Stecker LWL, Ersatz-Crimphülse, IP 67	4050118069136	100 Stück

**Farbcodierringe**



Zum Kenntlichmachen Ihrer Stecker in Variante 01 und Variante 04.

Merkmale:

- 6 verschiedene Farben

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
<a href="#">1963020000</a>	IE-CR-IP67-WS20-BU	Industrial Ethernet, Farbcodierring, blau, Farbcodierring, blau	4032248645206	10 Stück
<a href="#">1962990000</a>	IE-CR-IP67-WS20-WH	Industrial Ethernet, Farbcodierring, weiß, Farbcodierring, weiß	4032248645176	10 Stück
<a href="#">1963000000</a>	IE-CR-IP67-WS20-GY	Industrial Ethernet, Farbcodierring, grau, Farbcodierring, grau	4032248645183	10 Stück
<a href="#">1963030000</a>	IE-CR-IP67-WS20-YE	Industrial Ethernet, Farbcodierring, gelb, Farbcodierring, gelb	4032248645213	10 Stück
<a href="#">1963040000</a>	IE-CR-IP67-WS20-GN	Industrial Ethernet, Farbcodierring, grün, Farbcodierring, grün	4032248645220	10 Stück
<a href="#">1963010000</a>	IE-CR-IP67-WS20-OG	Industrial Ethernet, Farbcodierring, orange, Farbcodierring, orange	4032248645190	10 Stück

**Industrial Ethernet  
IE-PS-V14M-2SC-POF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Zubehör**

**Crimp-Sets**



Crimp-Set zum Schneiden, Abisolieren und Crimpen von Aderendhülsen in drei verschiedenen Farbcodes.

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
<a href="#">1208930000</a>	TOOL SET IE-POF	, Crimpwerkzeug: HTX-IE-POF, Abisolierwerkzeug: Multi-Stripax IE-POF	4032248990283	1 Stück

**Staubschutzkappen**



Zum Schutz Ihrer Geräte vor Staub und Verschmutzung.

Merkmale:

- für RJ45: DPC in schwarz
- für M12: M12-Schutzkappe Universal für IP67

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
<a href="#">1058280000</a>	IE-PP-V14P	Steckergehäuse-Schutzkappe	4032248799374	10 Stück