

Industrial Ethernet IE-BS-V01M-SCRJ-SM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Bayonett Steckverbindersets gemäß IEC 61076-3-106
Var.1 (EtherNet/IP) RJ45 Einsatz in Metall inkl. SC Einsatz

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1221020000
Typ	IE-BS-V01M-SCRJ-SM
Ausführung	Flansch LWL, IP 67, Singlemode
GTIN (EAN)	4050118004113
VPE	10 Stück

Datenblatt

**Industrial Ethernet
IE-BS-V01M-SCRJ-SM**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 66 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -40 °C...+70 °C Lagertemperatur
 Verlegetemperatur

Allgemeine Daten

Anschluss 1	SCRJ	Anschluss 2	SCRJ
Farbe	sonstige	Fasertyp	Singlemode
Gehäusebasismaterial	Zinkdruckguss	Schutzart	IP 67
Steckzyklen	500		

Normen

Steckverbinder Norm IEC 61076-3-106 Var. 1,
 IEC 61754-24

Klassifikationen

eClass 6.0 27-26-12-03 eClass 7.0 27-44-02-02

Zulassungen

Zulassungen




Industrial Ethernet IE-BS-V01M-SCRJ-SM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

Montageausschnitt

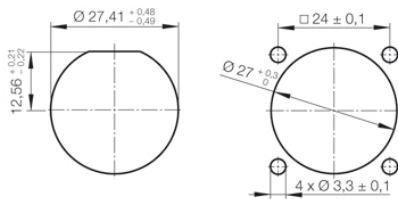

Montageausschnitt: 1. Bei Zentralverschraubung /
2. Bei Montage mit 4 M3 Schrauben

**Industrial Ethernet
IE-BS-V01M-SCRJ-SM**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zubehör**Staubschutzkappen**

Zum Schutz Ihrer Geräte vor Staub und Verschmutzung.
Merkmale:

- für RJ45: DPC in schwarz
- für M12: M12-Schutzkappe Universal für IP67

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
1965700000	IE-BP-V01P	Flanschgehäuse- Schutzkappe	4032248653928	10 Stück