

**Leitermarkierer  
SFX 9/40 S MC NE RT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



**SlimFix X** sind Leiter- und Kabelmarkierer in platzsparender Bauweise. Die Markierer lassen sich auch nach der Leitungsinstallation anbringen. Sie bestehen aus halogenfreiem Material und entsprechen der Brandschutzklasse V0. SlimFix ist ein in der Verkehrstechnik anerkannter und gelisteter Markierer. Das **SF-Tool** erlaubt die einfache Montage auch bei kleinen Markierern.

- Halogenfreies Material
- Brandschutzklasse V0
- Anerkannter und gelisteter Markierer, u.a. im Bereich Verkehrstechnik
- Ab Leiterquerschnitt 16,0 mm<sup>2</sup> mit Kabelbindern zu befestigen
- Markierer im bewährten MultiCard-Format

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| Best.-Nr.  | <a href="#">1248780000</a>                                     |
| Typ        | SFX 9/40 S MC NE RT                                            |
| Ausführung | Leitermarkierer, MultiCard, 40 x 9 mm, Polyamid 66, Farbe: rot |
| GTIN (EAN) | 4050118039238                                                  |
| VPE        | 80 Stück                                                       |

**Leitermarkierer  
SFX 9/40 S MC NE RT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|       |       |              |         |
|-------|-------|--------------|---------|
| Länge | 40 mm | Breite       | 9 mm    |
| Höhe  | 1 mm  | Nettogewicht | 1,525 g |

**Markierungen**

|                                    |           |                                |             |
|------------------------------------|-----------|--------------------------------|-------------|
| Brennbarkeitsklasse nach UL94      | V-2       | Cadmium                        | Nein        |
| Einsatztemperaturbereich, max.     | 100 °C    | Einsatztemperaturbereich, min. | -40 °C      |
| Farbe                              | rot       | Halogene                       | Nein        |
| Laserdruckerbeschriftbar           | Nein      | Leiteraußendurchmesser         | 7 - 317 mm  |
| Materialfarbe nach Widerstandskode | 2         | Matrixdruckerbeschriftbar      | Nein        |
| Plotterbeschriftbar                | Ja        | PrintJet                       | Ja          |
| Schriftfeldgröße                   | 8,5x40 mm | Silikone                       | Nein        |
| Speed-Marking-Laser                | Ja        | Stiftbeschriftbar (Sti)        | Ja          |
| Thermotransferdruckerbeschriftbar  | Nein      | Werkstoff                      | Polyamid 66 |

**Klassifikationen**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| eClass 6.0 | 27-14-91-29 | eClass 7.0 | 27-14-91-29 |
|------------|-------------|------------|-------------|

**Zulassungen**


Zulassungen

### Leitermarkierer SFX 9/40 S MC NE RT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

### Anwendungsbeispiel

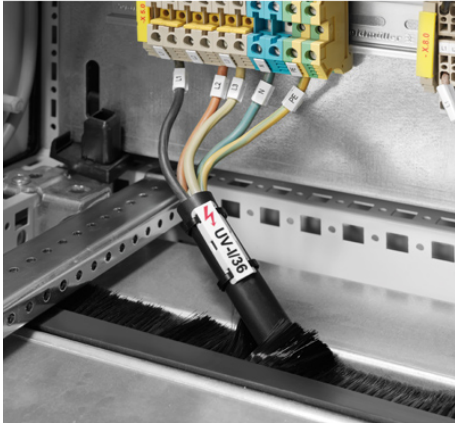

Product is similar to illustration