


## H2,5/14S BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

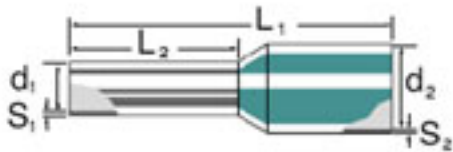

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

### Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	<a href="#">1333100000</a>
Typ	H2,5/14S BL
Ausführung	Aderendhülse, 2,5 mm <sup>2</sup> , 8 mm, Farbcode: Weidmüller, blau
GTIN (EAN)	4008190160364
VPE	500 Stück

**Datenblatt**

**H2,5/14S BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Technische Daten**

**Abmessungen und Gewichte**

Länge	14 mm	Nettogewicht	0,13 g
-------	-------	--------------	--------

**Produktdaten**

Leiteranschlussquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 14
Kontaktflächenlänge (L2)	8 mm	Kontaktflächendurchmesser (D1)	2,2 mm
Kragendurchmesser (D2)	4 mm	Metallhülsendicke (S1)	0,15 mm
Kunststoffkragendicke (S2)	0,25 mm		

**Klassifikationen**

ETIM 2.0	EC000005	ETIM 3.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 4.1	27-06-07-01
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.0	27-40-02-01
eClass 7.0	27-40-02-01		

**Produkthinweise**

Artikelbeschreibung	Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Sondergröße, Farbe blau
---------------------	--

**Zulassungen**

Zulassungen

