


## LED 4you

- Elegante LED-Leuchte mit grosser Ausladung
- „3 in 1“: Lieferung inklusive 3 auswechselbaren Leuchtenkopf-Abdeckungen: silber, schwarz, himbeer
- Doppelarm aus Aluminium
- Leuchtenkopf vertikal verstellbar

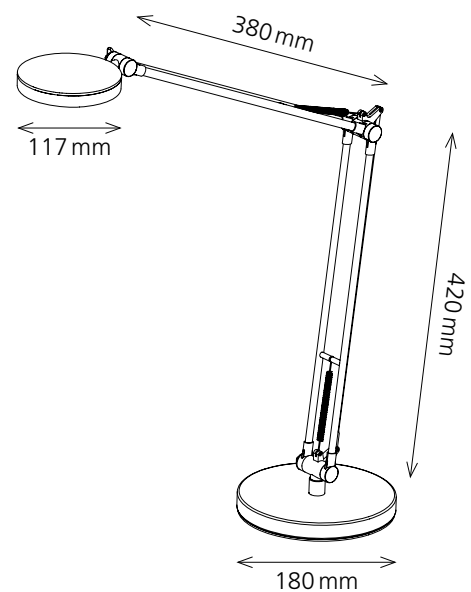

### Technische Daten

Leuchtmittel:	LED 4.8W
Spannung:	100 – 240 Volt AC
Lumen:	350 Lumen
Kelvin Temperatur:	5000 Kelvin (neutralweiss)
Max. Beleuchtungsstärke:	491 Lux (Lichtpunkthöhe 50 cm ab Tischoberfläche)
Brenndauer:	30 000 Stunden
Ausladung:	max. 580 mm
Höhe:	max. 700 mm
Leuchtenfuss:	Ø 180 mm
Leuchtenkopf:	Ø 117 mm
Nettogewicht:	1.610 kg
Material:	Metall (Aluminium und Stahl), ABS
Verpackung:	farbige Verkaufsverpackung

**Artikel-Nummer:** h5010608

