


**Kabelmarkierer
LM WRITE ON 25X140 GE**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

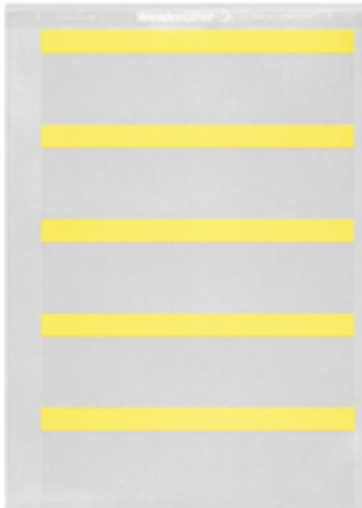

Die Kabelmarkierer **LM WriteOn**, auf DIN-A4-Bögen, werden zum Beschriften von Leitern und Kabeln bis zu einem Außendurchmesser von 36 mm eingesetzt. Der transparente Klebestreifen befestigt und schützt die beschriftete Markiererfläche.

- Schutz der Markierung vor Schmutz und Abrieb durch Umkleben des transparenten Streifens
- Einfache und schnelle Beschriftung per DIN-A4-Laserdruck oder STI-Stift

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1712491687
Typ	LM WRITE ON 25X140 GE
Ausführung	Kabelmarkierer, Etikett, 140 x 25 mm, Polyesterfilm, Farbe: gelb
GTIN (EAN)	4008190947125
VPE	10 Stück

**Kabelmarkierer
LM WRITE ON 25X140 GE**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	140 mm	Breite	25 mm
Tiefe	0,2 mm	Nettogewicht	10,6 g

Markierungen

Anzahl je Bogen	16	Art des Aufdrucks	Neutral
Ausführung	selbstklebend	Brennbarkeitsklasse nach UL94	HB
Einsatztemperaturbereich, max.	125 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C
Farbe	gelb	Isolationsdurchmesser, max.	36,3 mm
Kleber	permanenter Acrylcopolymer	Laserdruckerbeschriftbar	Ja
Leiteranschlussquerschnitt, max.	150 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, min.	70 mm ²
Leiteraußendurchmesser	16.2 - 36.4 mm	Materialfarbe nach Widerstandskode	4
Matrixdruckerbeschriftbar	Nein	Plotterbeschriftbar	Ja
PrintJet	Nein	Schriftfeldgröße	25 x 26 mm
Speed-Marking-Laser	Nein	Stiftbeschriftbar (Sti)	Ja
Thermotransferdruckerbeschriftbar	Nein	Werkstoff	Polyesterfilm

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC001530	ETIM 3.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 4.1	24-19-02-19
eClass 5.1	27-14-91-03	eClass 6.0	27-14-91-29
eClass 7.0	27-14-91-29		

Zulassungen

Zulassungen