

**Edelstahlmarkierer
WSM 10 Å**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

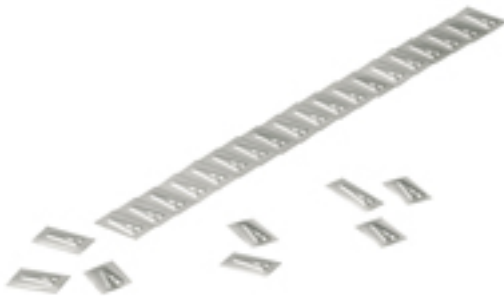


Abbildung ähnlich

WSM Plättchen

- Komplette rostfrei und säurebeständig
- Geprägte Zeichen auch nach Lackierung noch gut lesbar
- Auch als Sonderdruck, geprägt auf Halter, erhältlich
- Inhalt WSM Service Box, je 40 Stück 0-9, A-Ö, +, -, x, /, :, ,, ~, =, ü, Erde, Neutral. 200 Stück
Stahlkabelbinder 200mm. Edelstahlhalter 30 Stück in 48 mm und 60 mm, 20 Stück in 84 mm und 10 Stück in 108 mm und 288 mm

Allgemeine Bestelldaten

Typ	WSM 10 Å
Best.-Nr.	1712501700
Ausführung	Edelstahlmarkierer, Leiter- und Kabelmarkierer, 5.5 x 9.9 mm, silber
GTIN (EAN)	4032248492619
VPE	200 Stück

**Edelstahlmarkierer
WSM 10 Å**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Breite	9,9 mm	Breite (inch)	0,39 inch
Höhe	5,5 mm	Höhe (inch)	0,217 inch
Tiefe	1 mm	Tiefe (inch)	0,039 inch
Nettogewicht	0,15 g		

Allgemeine Angaben

Art des Aufdrucks	Standard	Aufdruck	Å
Aufgedruckte Zeichen	Buchstaben, groß	Breite	9,9 mm
Einsatztemperaturbereich	-80...500 °C	Farbe	silber
Halogene	Nein	Orientierung des Aufdrucks	waagrecht
Werkstoff	Edelstahl 1.4404		

Leiter- und Kabelmarkierer

Halogene	Nein	Leiteranschlussquerschnitt, max.	500 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, min.	16 mm ²		

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	EPLAN, WSCAD
-------------------	------------------------------