


**Z-Reihe
ZDK 2.5/D/0**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

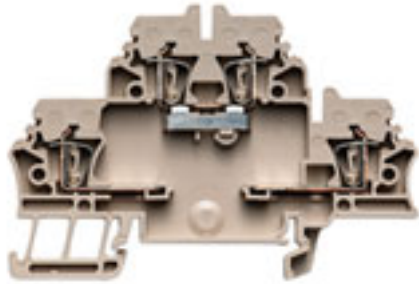

Reihenklemmen mit Dioden, Leuchtdioden, Widerständen und Varistoren lösen eine Vielzahl von Schaltungsaufgaben. Elektronische Bauteile lassen sich in folgenden Varianten einbauen.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1714970000
Typ	ZDK 2.5/D/0
GTIN (EAN)	4008190337292
VPE	50 Stück

**Z-Reihe
ZDK 2.5/D/0**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Höhe	53 mm	Höhe niedrigstbauend	54 mm
Nettogewicht	10,74 g		

Temperaturen

Betriebstemperatur		Lagertemperatur	
Dauergebrauchstemperatur, min.	-50 °C	Dauergebrauchstemperatur, max.	120 °C

Systemkennwerte

Produktfamilie	Z-Reihe
----------------	---------

Werkstoffdaten

Werkstoff	Wemid	Brennbarkeitsklasse nach UL94	V-0
-----------	-------	-------------------------------	-----

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC000897	eClass 6.0	27-14-11-20
eClass 7.0	27-14-11-20		

Zulassungen

Zulassungen

