


## Gerätemarkierer LM MT300 105X148 SI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

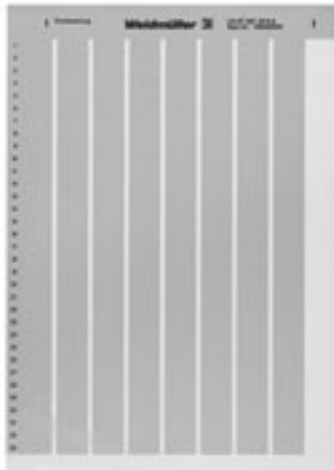

- Klebeetiketten aus Polyester
- Geeignet für DIN A4 Laserdrucker
- Abriebfest
- Hoch hitzebeständig
- Zur Kennzeichnung von Schaltgeräten und Modulen aller Art
- Auch mit Kugelschreiber oder Beschriftungstift STI beschreibbar

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Best.-Nr.  | <a href="#">1724170001</a>                                                 |
| Typ        | LM MT300 105X148 SI                                                        |
| Ausführung | Gerätemarkierer, Etikett, 105 x 148 mm, Polyester, PVC frei, Farbe: silber |
| GTIN (EAN) | 4008190369040                                                              |
| VPE        | 10 Stück                                                                   |

**Gerätemarkierer  
LM MT300 105X148 SI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|              |        |        |        |
|--------------|--------|--------|--------|
| Länge        | 105 mm | Breite | 148 mm |
| Nettogewicht | 12,3 g |        |        |

**Markierungen**

|                                |                     |                                   |                            |
|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| Anzahl je Bogen                | 4                   | Aufdruckverfahren                 | Laserdruck                 |
| Ausführung                     | selbstklebend       | Brennbarkeitsklasse nach UL94     | HB                         |
| Einsatztemperaturbereich, max. | 150 °C              | Einsatztemperaturbereich, min.    | -45 °C                     |
| Farbe                          | silber              | Kleber                            | permanenter Acrylcopolymer |
| Laserdruckerbeschriftbar       | Ja                  | Leiteraußendurchmesser            |                            |
| Matrixdruckerbeschriftbar      | Nein                | Plotterbeschriftbar               | Ja                         |
| PrintJet                       | Nein                | Speed-Marking-Laser               | Nein                       |
| Stiftbeschriftbar (Sti)        | Ja                  | Thermotransferdruckerbeschriftbar | Nein                       |
| Werkstoff                      | Polyester, PVC frei |                                   |                            |

**Klassifikationen**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 2.0   | EC001288    | ETIM 3.0   | EC001288    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 4.1 | 24-19-02-18 |
| eClass 5.1 | 27-14-91-29 | eClass 6.0 | 27-14-91-29 |
| eClass 7.0 | 27-14-91-29 |            |             |

**Zulassungen**

Zulassungen