


Kabelmarkierer CLI M 2-4 GE/SW AC MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

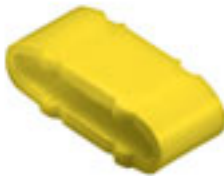

{Reference (Object) not found: prod321881034665130}

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1733651752
Typ	CLI M 2-4 GE/SW AC MP
Ausführung	Kabelmarkierer, 4 x 11.3 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb
GTIN (EAN)	4008190990763
VPE	100 Stück

**Kabelmarkierer
CLI M 2-4 GE/SW AC MP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	4 mm	Breite	11,3 mm
Höhe	3 mm	Nettogewicht	0,12 g

Markierungen

Art des Aufdrucks	Standard	Aufdruck-Farbe	schwarz
Aufdruckverfahren	Laserdruck	Aufgedruckte Zeichen	Symbole
Brennbarkeitsklasse nach UL94	V-0	Cadmium	Nein
Einsatztemperaturbereich, max.	80 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-30 °C
Farbe	gelb	Leiteranschlussquerschnitt, max.	500 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, min.	16 mm ²	Leiteraußendurchmesser	10 - 317 mm
Materialfarbe nach Widerstandskode	4	Orientierung des Aufdrucks	waagrecht
Plotterbeschriftbar	Nein	Silikone	Nein
Stiftbeschriftbar (Sti)	Nein	Werkstoff	PVC, weich, ohne Cadmium

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC001530	ETIM 3.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 4.1	24-19-02-19
eClass 5.1	27-14-91-03	eClass 6.0	27-14-91-29
eClass 7.0	27-14-91-29		

Zulassungen

Zulassungen

Kabelmarkierer CLI M 2-4 GE/SW AC MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen



Artikelähnliche Abbildung