


**Kabelmarkierer
LM WriteOn 25,4x57 GE**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

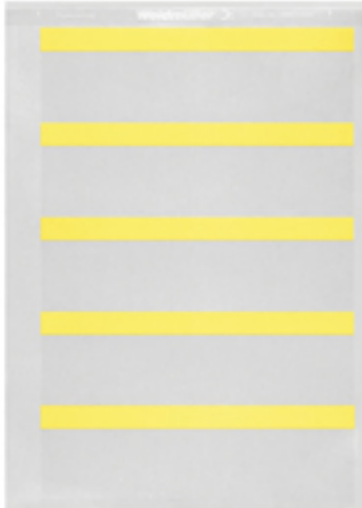

Die Kabelmarkierer **LM WriteOn**, auf DIN-A4-Bögen, werden zum Beschriften von Leitern und Kabeln bis zu einem Außendurchmesser von 36 mm eingesetzt. Der transparente Klebestreifen befestigt und schützt die beschriftete Markiererfläche.

- Schutz der Markierung vor Schmutz und Abrieb durch Umkleben des transparenten Streifens
- Einfache und schnelle Beschriftung per DIN-A4-Laserdruck oder STI-Stift

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1768390000
Typ	LM WriteOn 25,4x57 GE
Ausführung	Kabelmarkierer, Etikett, 57 x 25,4 mm, Polyesterfilm, Farbe: gelb
GTIN (EAN)	4032248110032
VPE	10 Stück

**Kabelmarkierer
LM WriteOn 25,4x57 GE**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	57 mm	Breite	25,4 mm
Nettogewicht	10,2 g		

Markierungen

Anzahl je Bogen	28	Art des Aufdrucks	Neutral
Ausführung	selbstklebend	Brennbarkeitsklasse nach UL94	HB
Einsatztemperaturbereich, max.	125 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C
Farbe	gelb	Kleber	permanenter Acrylcopolymer
Laserdruckerbeschriftbar	Ja	Leiteranschlussquerschnitt, max.	50 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, min.	10 mm ²	Leiteraußendurchmesser	6,8 - 12 mm
Materialfarbe nach Widerstandskode	4	Matrixdruckerbeschriftbar	Nein
Plotterbeschriftbar	Ja	PrintJet	Nein
Schriftfeldgröße	25,4 x 18 mm	Speed-Marking-Laser	Nein
Stiftbeschriftbar (Sti)	Ja	Thermotransferdruckerbeschriftbar	Nein
Werkstoff	Polyesterfilm		

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC001530	ETIM 3.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 4.1	24-19-02-19
eClass 5.1	27-14-91-03	eClass 6.0	27-14-91-29
eClass 7.0	27-14-91-29		

Zulassungen

Zulassungen