


**Z-Reihenklemme 4 Steckanschlüsse  
ZT 2.5/4AN/4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

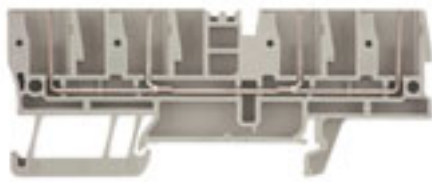

Eine Klemmenleiste für die Funktionseinheit, ein Steckverbinder für die Kabelbaumfertigung. In der Endmontage sind lediglich noch die zwei Einheiten zusammenzurasten - wie Steckverbinder. Fertig! Ob in den Anwendungsbereichen Bahntechnik, Maschinenbau oder Schiffsbau – allen dient die Z-Reihe von Weidmüller optimal. Denn sie ist einfach, sicher und schnell im Anschluss, problemlos im Handling und praxisgerecht im System. Modulare und flexible Anschlussstechniken sind dort besonders gefragt, wo ganze Funktionseinheiten vorgefertigt oder ausgetauscht werden sollen.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                                                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Best.-Nr.  | <a href="#">1815130000</a>                                                                                                                    |
| Typ        | ZT 2.5/4AN/4                                                                                                                                  |
| Ausführung | Z-Reihenklemme 4 Steckanschlüsse, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm <sup>2</sup> , Zugfederanschluss, Wemid, dunkelbeige |
| GTIN (EAN) | 4032248370047                                                                                                                                 |
| VPE        | 50 Stück                                                                                                                                      |

**Z-Reihen клемме 4 Steckanschlüsse  
ZT 2.5/4AN/4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Technische Daten**
**Abmessungen und Gewichte**

|              |         |                      |        |
|--------------|---------|----------------------|--------|
| Länge        | 85,5 mm | Breite               | 5,1 mm |
| Höhe         | 34,5 mm | Höhe niedrigstbauend | 35 mm  |
| Nettogewicht | 9,06 g  |                      |        |

**Temperaturen**

|                                |        |                                |        |
|--------------------------------|--------|--------------------------------|--------|
| Betriebstemperatur             |        | Lagertemperatur                |        |
| Dauergebrauchstemperatur, min. | -50 °C | Dauergebrauchstemperatur, max. | 120 °C |

**Bemessungsdaten**

|                        |                     |                    |                          |
|------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| Bemessungsquerschnitt  | 2,5 mm <sup>2</sup> | Bemessungsspannung | 500 V                    |
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV                | Nennstrom          | 24 A                     |
| Strom bei max. Leiter  | 24 A                | Normen             | IEC 60947-7-1, IEC 61984 |
| Verschmutzungsgrad     | 3                   |                    |                          |

**Bemessungsdaten nach UL**

|                                      |                 |                                      |        |
|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--------|
| Leitergr. Factory wiring max (cURus) | 12 AWG          | Leitergr. Factory wiring min (cURus) | 26 AWG |
| Leitergr. Field wiring max (cURus)   | 12 AWG          | Leitergr. Field wiring min (cURus)   | 26 AWG |
| Spannung Gr C (cURus)                | 300 V           | Spannung Gr D (cURus)                | 600 V  |
| Strom Gr C (cURus)                   | 20 A            | Strom Gr D (cURus)                   | 5 A    |
| Zertifikat-Nr. (cURus)               | E60693VOL1SEC76 |                                      |        |

**Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)**

|                                                                                                        |                     |                                                                                                        |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Anschlussart                                                                                           | Zugfederanschluss   | Klingenmaß                                                                                             | 0,6 x 3,5 mm        |
| Anschlussrichtung                                                                                      | oben                | Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig min. Bemessungsanschluss                                         | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig max. Bemessungsanschluss                                         | 4 mm <sup>2</sup>   | Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, max.                                                           | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, min.                                                           | 0,5 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig mit AEH DIN 46228/1, Bemessungsanschluss, min.                  | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig mit AEH DIN 46228/1, Bemessungsanschluss, max.                  | 2,5 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, Bemessungsanschluss, min. | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, Bemessungsanschluss, max. | 2,5 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.                                                                   | AWG 12              |
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.                                                                   | AWG 26              |                                                                                                        |                     |

**Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)**

|                                                                                               |                     |                                                                                               |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig mit Aderendhülse DIN 46228/1, weiterer Anschluss, min. | 0,5 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig mit Aderendhülse DIN 46228/1, weiterer Anschluss, max. | 2,5 mm <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

**weitere technische Daten**

|                               |          |               |        |
|-------------------------------|----------|---------------|--------|
| Montageart                    | gerastet | Offene Seiten | rechts |
| explosionsgeprüfte Ausführung | Nein     |               |        |

## Z-Reihenklemme 4 Steckanschlüsse ZT 2.5/4AN/4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Systemkennwerte

|                              |                                  |                   |                   |
|------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Produktfamilie               | Z-Reihenklemme 4 Steckanschlüsse | Anschlussart      | Zugfederanschluss |
| Anschlussrichtung            | oben                             | Anzahl der Etagen | 1                 |
| Etagen intern gebrückt       | Nein                             | Tragschiene       | TS 35             |
| Abschlussplatte erforderlich | Ja                               |                   |                   |

### Werkstoffdaten

|              |             |                               |       |
|--------------|-------------|-------------------------------|-------|
| Isolierstoff | Wemid       | Werkstoff                     | Wemid |
| Farbe        | dunkelbeige | Brennbarkeitsklasse nach UL94 | V-0   |

### Klassifikationen

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 2.0   | EC000897    | ETIM 3.0   | EC000897    |
| UNSPSC     | 30-21-18-11 | eClass 4.1 | 27-14-11-20 |
| eClass 5.1 | 27-14-11-20 | eClass 6.0 | 27-14-11-20 |
| eClass 7.0 | 27-14-11-20 |            |             |

### Produkthinweise

|                              |                                                                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hinweistext Technische Daten | 2,5 mm <sup>2</sup> - feindrähtige Leiter mit AEH werden mit dem Weidmüller-Crimpwerkzeug PZ 6/5 verpresst. UL & CSA D = 600 V / 5 A |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Zulassungen

Zulassungen



**Z-Reihen клемме 4 Steckanschlüsse  
ZT 2.5/4AN/4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Zubehör****2.5mm<sup>2</sup>**

Eine Klemmenleiste für die Funktionseinheit, ein Steckverbinder für die Kabelbaumfertigung. In der Endmontage sind lediglich noch die zwei Einheiten zusammenzurasten - wie Steckverbinder. Fertig! Ob in den Anwendungsbereichen Bahntechnik, Maschinenbau oder Schiffsbau – allen dient die Z-Reihe von Weidmüller optimal. Denn sie ist einfach, sicher und schnell im Anschluss, problemlos im Handling und praxisgerecht im System. Modulare und flexible Anschlussstechniken sind dort besonders gefragt, wo ganze Funktionseinheiten vorgefertigt oder ausgetauscht werden sollen.

**Allgemeine Bestelldaten**

| Best.-Nr.                  | Typ        | Ausführung                     | GTIN (EAN)    | VPE      |
|----------------------------|------------|--------------------------------|---------------|----------|
| <a href="#">1816140000</a> | ZZE ZP2.5  | Z-Reihe, Zugentlastung         | 4032248370719 | 25 Stück |
| <a href="#">1816130000</a> | ZVR ZP2.5  | Z-Reihe,<br>Verriegelungshaken | 4032248370702 | 25 Stück |
| <a href="#">1816150000</a> | KOSF ZT2.5 | Z-Reihe, Kodierelement         | 4032248370726 | 50 Stück |

**ZP 2.5/1AN/QV/1...16 polig**

Eine Klemmenleiste für die Funktionseinheit, ein Steckverbinder für die Kabelbaumfertigung. In der Endmontage sind lediglich noch die zwei Einheiten zusammenzurasten - wie Steckverbinder. Fertig! Ob in den Anwendungsbereichen Bahntechnik, Maschinenbau oder Schiffsbau – allen dient die Z-Reihe von Weidmüller optimal. Denn sie ist einfach, sicher und schnell im Anschluss, problemlos im Handling und praxisgerecht im System. Modulare und flexible Anschlussstechniken sind dort besonders gefragt, wo ganze Funktionseinheiten vorgefertigt oder ausgetauscht werden sollen.

**Allgemeine Bestelldaten**

| Best.-Nr.                  | Typ              | Ausführung                                                                                                                           | GTIN (EAN)    | VPE      |
|----------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| <a href="#">1815310000</a> | ZP 2.5/1AN/QV/13 | Z-Reihe, Steckverbinder,<br>Wemid, dunkelbeige                                                                                       | 4032248370115 | 10 Stück |
| <a href="#">1815260000</a> | ZP 2.5/1AN/QV/8  | Z-Reihe, Steckverbinder,<br>Wemid, dunkelbeige                                                                                       | 4032248342549 | 20 Stück |
| <a href="#">1815240000</a> | ZP 2.5/1AN/QV/6  | Z-Reihe, Steckverbinder,<br>Wemid, dunkelbeige                                                                                       | 4032248342525 | 25 Stück |
| <a href="#">1815340000</a> | ZP 2.5/1AN/QV/16 | Z-Reihe, Steckverbinder,<br>Bemessungsquerschnitt:<br>2.5 mm <sup>2</sup> ,<br>Zugfederanschluss,<br>geklemmt, Wemid,<br>dunkelbeige | 4032248370146 | 10 Stück |
| <a href="#">1815210000</a> | ZP 2.5/1AN/QV/3  | Tragschienenkomponenten,<br>Steckverbinder                                                                                           | 4032248370092 | 25 Stück |

## Z-Reihen клемме 4 Steckanschlüsse ZT 2.5/4AN/4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Zubehör

|                                               |                                             |                        |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|
| <a href="#">1815200000</a> ZP 2.5/1AN/QV/2    | Z-Reihe, Steckverbinder, Wemid, dunkelbeige | 4032248370085 25 Stück |
| <a href="#">1815330000</a> ZP 2.5/1AN/QV/15   | Tragschienenkomponenten, Steckverbinder     | 4032248370139 10 Stück |
| <a href="#">1815280000</a> ZP 2.5/1AN/QV/10   | Z-Reihe, Steckverbinder, Wemid, dunkelbeige | 4032248342563 20 Stück |
| <a href="#">1815250000</a> ZP 2.5/1AN/QV/7    | Tragschienenkomponenten, Steckverbinder     | 4032248342532 25 Stück |
| <a href="#">1815220000</a> ZP 2.5/1AN/QV/4    | Z-Reihe, Steckverbinder, Wemid, dunkelbeige | 4032248370108 25 Stück |
| <a href="#">1815300000</a> ZP 2.5/1AN/QV/12   | Tragschienenkomponenten, Steckverbinder     | 4032248342587 20 Stück |
| <a href="#">1820570000</a> ZP 2.5/1AN/QV/1 GN | Tragschienenkomponenten, Steckverbinder     | 4032248370078 50 Stück |
| <a href="#">1815320000</a> ZP 2.5/1AN/QV/14   | Z-Reihe, Steckverbinder, Wemid, dunkelbeige | 4032248370122 10 Stück |
| <a href="#">1815350000</a> ZP 2.5/1AN/QV/17   | Z-Reihe, Steckverbinder, Wemid, dunkelbeige | 4032248370153 10 Stück |
| <a href="#">1815190000</a> ZP 2.5/1AN/QV/1    | Z-Reihe, Steckverbinder, Wemid, dunkelbeige | 4032248370061 50 Stück |
| <a href="#">1815230000</a> ZP 2.5/1AN/QV/5    | Tragschienenkomponenten, Steckverbinder     | 4032248342518 25 Stück |
| <a href="#">1815270000</a> ZP 2.5/1AN/QV/9    | Z-Reihe, Steckverbinder, Wemid, dunkelbeige | 4032248342556 20 Stück |
| <a href="#">1815290000</a> ZP 2.5/1AN/QV/11   | Z-Reihe, Steckverbinder, Wemid, dunkelbeige | 4032248342570 20 Stück |

## Sonderdruck



Der **dekafix (DEK)** Markierer ist der universelle Markierer für alle Leitungs- und Steckverbinder sowie Elektronikbaugruppen. Das System eignet sich insbesondere für kurze Zahlenfolgen und umfasst eine große Auswahl an einsatzfertigen Drucken. Die Streifenmontage lässt ein schnelles Aufrasten in einem Arbeitsgang zu. Der Druck ist gut lesbar, kontrastreich und in 5 Breiten erhältlich.

- Große Auswahl an einsatzfertigen Markierern
- Streifenmontage für schnelles Aufrasten
- Verbindermarkierer passend für alle Weidmüller Leitungsverbinder
- Werden als neutrale Karte, MultiCard oder als Standarddruck in Karten angeboten

## Allgemeine Bestelldaten

| Best.-Nr.                  | Typ            | Ausführung                                                                   | GTIN (EAN)    | VPE       |
|----------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| <a href="#">1609810000</a> | DEK 5/5 MC SDR | Klemmenmarkierer, MultiCard, 5 x 5 mm, Polyamid 66, Farbe: nach Kundenwunsch | 4008190456597 | 200 Stück |

## Z-Reihen клемма 4 Steckanschlüsse ZT 2.5/4AN/4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Zubehör

### Schraubendreher



#### Immer der richtige Dreh:

Weidmüller Schraubendreher-Werkzeuge sind das Ergebnis einer konsequenten Griffkonzeption, das sowohl die menschliche Hand als auch unterschiedliche Arbeitsanforderungen berücksichtigt.

Für jede Schraube die passende Klinge - in vier Griffgrößen

Die Vorteile liegen auf der Hand:

- Anwenderfreundlich: ergonomische Griffgestaltung für ermüdungsfreies Arbeiten
- Anschlussoptimiert: die passende Klinge und die richtige Griffgröße für ein optimales Drehmoment
- Prozesssicher: eine noch einfachere Bedienung für eine noch schnellere Verdrahtung

Das Resultat: Rationelles und fachgerechtes Arbeiten.

#### Allgemeine Bestelldaten

| Best.-Nr.                  | Typ             | Ausführung                                                                                           | GTIN (EAN)    | VPE     |
|----------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| <a href="#">9008330000</a> | SDS 0.6X3.5X100 | Schraubendreher,<br>Klingenbreite (B): 3.5 mm,<br>Klingenlänge: 100 mm,<br>Klingenstärke (A): 0.6 mm | 4032248056286 | 1 Stück |

### Neutral



**ZS-Markierer** - im bewährten **MultiCard**-Format - sind speziell für die Z-Reihe entwickelt worden. Sie bieten eine große Markiererfläche. Durch den Klappmechanismus sind beispielsweise auch Querverbinder ohne Demontage gut erreichbar. Die schnelle Montage ist durch in Streifen aufrastbare Einzelschilder gewährleistet. Die Einzelschilder sind leicht trennbar.

- Klappbare Markiererfläche
- In Streifen oder einzeln montierbar
- Markierer im bewährten MultiCard-Format

#### Allgemeine Bestelldaten

| Best.-Nr.                  | Typ              | Ausführung                                                   | GTIN (EAN)    | VPE       |
|----------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| <a href="#">1610000000</a> | ZS 10/5 MC NE WS | Klemmenmarkierer,<br>MultiCard, 10 x 5 mm,<br>Polyamid + POM | 4008190263171 | 480 Stück |

**Z-Reihen клемme 4 Steckanschlüsse  
ZT 2.5/4AN/4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Zubehör****WeiCoS**

Weidmüller bietet Anwender von Reihen клемmen der Z-Reihe ein umfangreiches Zubehör an, das in allen Aufgabenstellungen eine passende Lösung auch über Standardfunktionen hinaus ermöglicht.  
Das Zubehör unterliegt den gleichen Qualitätsanforderungen wie die Reihen клемmen selbst.

**Allgemeine Bestelldaten**

| Best.-Nr.                  | Typ                   | GTIN (EAN)    | VPE      |
|----------------------------|-----------------------|---------------|----------|
| <a href="#">1816090000</a> | ZAP/TW ZT2.5/4AN/4    | 4032248370665 | 50 Stück |
| <a href="#">1816100000</a> | ZAP/TW ZT2.5/4AN/4 OR | 4032248370672 | 50 Stück |

**ZTA ZT2.5**

Weidmüller bietet Anwender von Reihen клемmen der Z-Reihe ein umfangreiches Zubehör an, das in allen Aufgabenstellungen eine passende Lösung auch über Standardfunktionen hinaus ermöglicht.  
Das Zubehör unterliegt den gleichen Qualitätsanforderungen wie die Reihen клемmen selbst.

**Allgemeine Bestelldaten**

| Best.-Nr.                  | Typ          | Ausführung                          | GTIN (EAN)    | VPE      |
|----------------------------|--------------|-------------------------------------|---------------|----------|
| <a href="#">1827080000</a> | ZTA ZT2.5    | Testadapter,<br>Nennsteuerspannung: | 4032248411276 | 25 Stück |
| <a href="#">1847600000</a> | ZTA ZT2.5/ZA | Testadapter,<br>Nennsteuerspannung: | 4032248412679 | 25 Stück |

## Z-Reihen клемма 4 Steckanschlüsse ZT 2.5/4AN/4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Zubehör

### Neutral



**WS-Markierer** sind optimal auf Leitungsverbinder der W-Reihe abgestimmt. Dank ihrer Systemkompatibilität lassen sich WS-Schilder auch auf der I-Reihe sowie der Z-Reihe einsetzen. Die großen Beschriftungsflächen erlauben neben langen Beschriftungsketten auch eine mehrzeilige Aufteilung.

**WS-Markierer** eignen sich besonders für eine Beschriftung mit langen, individuell erstellten Zeichenfolgen. Durch das bewährte MultiCard-Format ist eine Beschriftung mit **Laser**, **PrintJet**, **Plotter** oder **MC-Mobilo** möglich.

- In Streifen oder einzeln montierbar
- Markierer im bewährten MultiCard-Format

### Allgemeine Bestelldaten

| Best.-Nr.                 | Typ              | Ausführung                                                    | GTIN (EAN)    | VPE       |
|---------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| <a href="#">163500000</a> | WS 10/5 MC NE WS | Klemmenmarkierer, MultiCard, 10 x 5 mm, Polyamid, Farbe: weiß | 4008190261948 | 720 Stück |

### ZQV 2.5N



Weidmüller bietet Anwender von Reihen клеммен der Z-Reihe ein umfangreiches Zubehör an, das in allen Aufgabenstellungen eine passende Lösung auch über Standardfunktionen hinaus ermöglicht. Das Zubehör unterliegt den gleichen Qualitätsanforderungen wie die Reihen клеммен selbst.

### Allgemeine Bestelldaten

| Best.-Nr.                  | Typ           | Ausführung                                               | GTIN (EAN)    | VPE      |
|----------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|---------------|----------|
| <a href="#">1693810000</a> | ZQV 2.5N/3 GE | Z-Reihe, Zubehör, Querverbinder, für Klemmen, Polzahl: 3 | 4008190883645 | 60 Stück |
| <a href="#">1693800000</a> | ZQV 2.5N/2 GE | Z-Reihe, Zubehör, Querverbinder, für Klemmen, Polzahl: 2 | 4008190883621 | 60 Stück |
| <a href="#">1693860000</a> | ZQV 2.5N/8 GE | Z-Reihe, Zubehör, Querverbinder, für Klemmen, Polzahl: 8 | 4008190883690 | 20 Stück |
| <a href="#">1693850000</a> | ZQV 2.5N/7 GE | Z-Reihe, Zubehör, Querverbinder, für Klemmen, Polzahl: 7 | 4008190883683 | 20 Stück |
| <a href="#">1693840000</a> | ZQV 2.5N/6 GE | Z-Reihe, Zubehör, Querverbinder, für Klemmen, Polzahl: 6 | 4008190883676 | 20 Stück |
| <a href="#">1693820000</a> | ZQV 2.5N/4 GE | Z-Reihe, Zubehör, Querverbinder, für Klemmen, Polzahl: 4 | 4008190883652 | 60 Stück |

Erstellungs-Datum 21. Februar 2013 21:36:23 MEZ

**Z-Reihenklamme 4 Steckanschlüsse  
ZT 2.5/4AN/4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Zubehör**

|                                           |                                                                 |                        |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|
| <a href="#">1693880000</a> ZQV 2.5N/10 GE | Z-Reihe, Zubehör,<br>Querverbinder, für<br>Klemmen, Polzahl: 10 | 4008190883720 20 Stück |
| <a href="#">1693890000</a> ZQV 2.5N/50 GE | Z-Reihe, Zubehör,<br>Querverbinder, für<br>Klemmen, Polzahl: 50 | 4008190883737 5 Stück  |
| <a href="#">1693870000</a> ZQV 2.5N/9 GE  | Z-Reihe, Zubehör,<br>Querverbinder, für<br>Klemmen, Polzahl: 9  | 4008190883706 20 Stück |
| <a href="#">1909000000</a> ZQV 2.5N/20 GE | Z-Reihe, Zubehör,<br>Querverbinder, für<br>Klemmen, Polzahl: 20 | 4032248535613 20 Stück |
| <a href="#">1693830000</a> ZQV 2.5N/5 GE  | Z-Reihe, Zubehör,<br>Querverbinder, für<br>Klemmen, Polzahl: 5  | 4008190883669 20 Stück |