


**Leitermarkierer  
SF 2/12 MC NE BL V2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

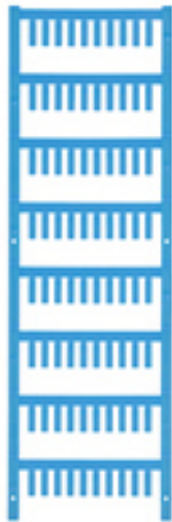

**SlimFix** sind Leiter- und Kabelmarkierer in platzsparender Bauweise. Die Markierer lassen sich auch nach der Leitungsinstallation anbringen. Sie bestehen aus halogenfreiem Material und entsprechen der Brandschutzklasse V0/V2. SlimFix ist ein in der Verkehrstechnik anerkannter und gelisteter Markierer. Das SF-Tool erlaubt die einfache Montage auch bei kleinen Markierern.

- Halogenfreies Material
- Brandschutzklasse V0/V2
- Anerkannter und gelisteter Markierer, u.a. im Bereich Verkehrstechnik
- Ab Leiterquerschnitt 16,0 mm<sup>2</sup> mit Kabelbindern zu befestigen
- Markierer im bewährten MultiCard-Format

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| Best.-Nr.  | <a href="#">1919480000</a>                                        |
| Typ        | SF 2/12 MC NE BL V2                                               |
| Ausführung | Leitermarkierer, MultiCard, 12 x 3.6 mm, Polyamid 66, Farbe: blau |
| GTIN (EAN) | 4032248555772                                                     |
| VPE        | 400 Stück                                                         |

**Leitermarkierer  
SF 2/12 MC NE BL V2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|       |         |              |         |
|-------|---------|--------------|---------|
| Länge | 12 mm   | Breite       | 3,6 mm  |
| Höhe  | 3,65 mm | Nettogewicht | 0,258 g |

**Markierungen**

|                                    |                      |                                  |                     |
|------------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------|
| Art des Aufdrucks                  | Neutral              | Brennbarkeitsklasse nach UL94    | V-2                 |
| Cadmium                            | Nein                 | Einsatztemperaturbereich, max.   | 100 °C              |
| Einsatztemperaturbereich, min.     | -40 °C               | Farbe                            | blau                |
| Halogene                           | Nein                 | Isolationsdurchmesser, max.      | 2,9 mm              |
| Laserdruckerbeschriftbar           | Nein                 | Leiteranschlussquerschnitt, max. | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt, min.   | 0,75 mm <sup>2</sup> | Leiteraußendurchmesser           | 2,2 - 2,9 mm        |
| Materialfarbe nach Widerstandskode | 6                    | Matrixdruckerbeschriftbar        | Nein                |
| Plotterbeschriftbar                | Ja                   | PrintJet                         | Ja                  |
| Schriftfeldgröße                   | 12x3,6 mm            | Silikone                         | Nein                |
| Speed-Marking-Laser                | Ja                   | Stiftbeschriftbar (Sti)          | Ja                  |
| Thermotransferdruckerbeschriftbar  | Nein                 | Werkstoff                        | Polyamid 66         |

**Klassifikationen**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 2.0   | EC001530    | ETIM 3.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 44-12-17-08 | eClass 4.1 | 24-19-02-19 |
| eClass 5.1 | 27-14-91-03 | eClass 6.0 | 27-14-91-03 |
| eClass 7.0 | 27-14-91-03 |            |             |

**Produkthinweise**

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung | <p>SlimFix aus V2- Material sind Leiter- und Kabelmarkierer in platzsparender Bauweise. Der SF V2 aus halogenfreiem Material hat gute mechanische- und Bedruckeigenschaften. Empfohlene Schriftart mit dem PrintJet ist Arial. Das SF- Tool erlaubt eine einfache Montage.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• halogenfreies Material</li><li>• Brandschutzklasse V2</li><li>• SFX montierbar mit Kabelbinder (Breite 3,6mm)</li></ul> |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Zulassungen**

Zulassungen