

Technisches Datenblatt

technical data sheet



Sinuslive AS

1.1. Bezeichnung / Title

AS-40, Sicherungsautomat 40A, 1 Stück
AS-60, Sicherungsautomat 60A, 1 Stück
AS-80, Sicherungsautomat 80A, 1 Stück

1.2. Artikelnummer / Product number

AS-40	11451
AS-60	11452
AS-80	11453

1.3. GTIN | Zolltarifnummer

AS-40	4016631002708 85366990990
AS-60	4016631002715 85366990990
AS-80	4016631002722 85366990990

1.4. Marke / Brand

Sinuslive


1.5. Hersteller / Manufacturer

Profihifi Vertriebsgesellschaft m.b.H.
Werner-von-Siemens-Straße 15
24568 Kaltenkirchen
Germany

Zentrale [+49]4191.5025-0
Fax [+49]4191.5025-11
www.profihifi.de
info@profihifi.de

2. Technische Daten / Technical specifications


2.1. Maße / Size

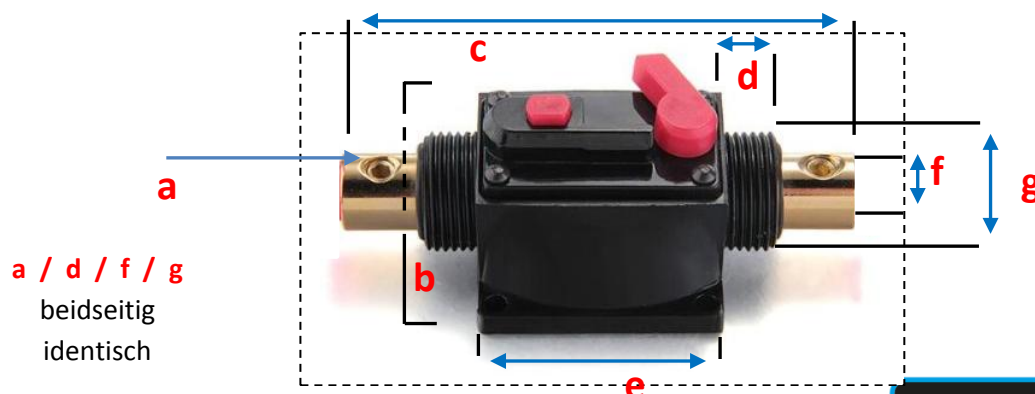

Technisches Datenblatt

technical data sheet

a	Lochdurchmesser	4,85 mm
	Durchmesser Schraube inkl. Gewinde	5,90 mm
	Länge Schraube	7,90 mm
b	Breite (Tiefe) Anschraubvorrichtung	41,95 mm
c	Länge gesamt inkl. Kabeleinführung, ohne Gummitüllen	87,25 mm
	Länge inkl. Abdeckkappen ohne Gummitüllen	95,80 mm
d	Länge Gewinde / Schraubvorrichtung Abdeckkappe	8,90 mm
e	Länge Anschraubvorrichtung	42,05 mm
f	Innendurchmesser Kabeleinführung	8,25 mm
	Außendurchmesser Kabeleinführung	13,45 mm
	Innendurchmesser Einsatz	5,85 mm
	Außendurchmesser Einsatz	7,60 mm
g	Gewindedurchmesser	20,70 mm
	Gesamthöhe inkl. Auslöseknopf	37,25 mm

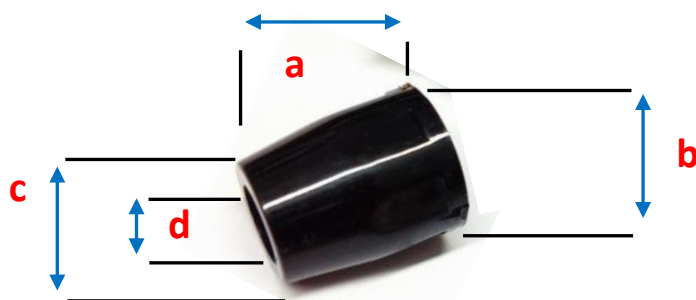

a	Länge Abdeckkappe	26,80 mm
b	Außendurchmesser Abdeckkappe	23,70 mm
c	Außendurchmesser Abdeckkappe Endstück	19,10 mm
d	Innendurchmesser Abdeckkappe Endstück	11,70 mm
	Innendurchmesser Gummitülle (Inlet für „d“)	6,75 mm

2.2. Gewicht / Weight

Netto 0,56kg

Technisches Datenblatt

technical data sheet

2.3. Material / Material

Geeignet für 12 Volt.
 Anschlüsse 24 Karat vergoldet
 Eingänge bis 25mm²
 Herausnehmbare Hülse für 10mm²

model	detail content	packing
AS60	60A,H59 copper for two sides metal inside , with real 24k gold plating , PC for outside , iron screw and washer in fake gold palting. Silver point in AGSNO/CU.	10*15cm PVC bag with carton header



Technisches Datenblatt

technical data sheet

Zekeringautomat 60 A met vergulde kabeleingangen 25 mm².



401663140027154

Fusible automatique de 60 A, connecteurs plaqué or, jusqu'à 25 mm².



AS 60

www.sinuslive.com




AS 60

Automatfiksicherung 60 A mit verguldeten Kabeleingängen bis 25 mm².
Keine zusätzlichen Sicherungseinsätze erforderlich.

In line automatic fuse holder 60 A with gold plated inputs up to 25 mm² cable.



Zekeringautomat 80 A met vergulde kabeleingangen 25 mm².



401663140027224

Fusible automatique de 80 A, connecteurs plaqué or, jusqu'à 25 mm².



AS 80

www.sinuslive.com




AS 80

Automatfiksicherung 80 A mit verguldeten Kabeleingängen bis 25 mm².
Keine zusätzlichen Sicherungseinsätze erforderlich.

In line automatic fuse holder 80 A with gold plated inputs up to 25 mm² cable.



SG40-1 Ihre Bestellnr.: 322326

40 Ampere Glassicherung, 38mm lang, 10mm breit, vergoldet.

SG60-1 Ihre Bestellnr.: 322334

60Ampere Glassicherung, 38mm lang, 10mm breit, vergoldet

AS40 Ihre Bestellnr.: 377375

Inline-Automatiksicherungshalter, 40Ampere, Eingänge bis 25qmm, herausnehmbare Hülse für 10qmm,

AS60 Ihre Bestellnr.: 377379

Inline-Automatiksicherungshalter, 60Ampere, Eingänge bis 25qmm, herausnehmbare Hülse für 10qmm.

MS-80 Ihre Bestellnr.: 376023

Maxi-Sicherungshalter, vergoldet für Maxi Flachsicherungen bis 25qmm.

Lieber Conrad Kunde,

leider sind trotz umfangreicher Recherchen zur Artikel-Nr. 322326, 322334, 377375, 377379 und 376023 keine weiteren Informationen, Prospekte oder Datenblätter vorhanden bzw. nicht beschaffbar.

Wir bitten um Ihr Verständnis!