


Leitermarkierer HSS-HF1/8"1,8-2,8/50Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

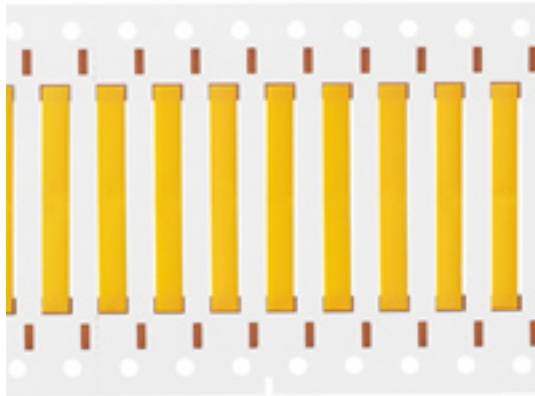

TwinMark - ein 2-seitig bedruckbarer Schrumpfschlauch zur Kennzeichnung und Isolierung von Leitern und Kabeln von 1,2 - 24 mm² Durchmesser. Flexibles, wärmeschrumpfendes Material ermöglicht einen festen, angepassten Sitz am Leiter und ist somit besonders platzsparend.

Vorteile:

- Einsatz unter extrem engen Platzverhältnissen
- 2-seitige Bedruckung für bessere Lesbarkeit
- Bedruckte Hülsen auf Endlosträger
- Schrumpfen mit handelsüblichem Heißluftgebläse

Halogenfreie Variante TwinMark HSS-HF
 Lieferform: auf Rolle

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|---|
| Best.-Nr. | 196190000 |
| Typ | HSS-HF1/8"1,8-2,8/50Y |
| Ausführung | Leitermarkierer, 50.8 x 5.7 mm, Farbe: gelb |
| GTIN (EAN) | 4032248642595 |
| VPE | 5.000 Stück |

**Leitermarkierer
HSS-HF1/8" 1,8-2,8/50Y****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

| | | | |
|-------|---------|--------------|---------|
| Länge | 50,8 mm | Breite | 5,7 mm |
| Höhe | 0,9 mm | Nettogewicht | 0,524 g |

Markierungen

| | | | |
|----------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|
| Art des Aufdrucks | Neutral | Einsatztemperaturbereich, max. | 105 °C |
| Einsatztemperaturbereich, min. | -40 °C | Farbe | gelb |
| Halogene | Nein | Isolationsdurchmesser, max. | 2,8 mm |
| Isolationsdurchmesser, min. | 1,8 mm | Laserdruckerbeschriftbar | Nein |
| Leiteranschlussquerschnitt, max. | 1,5 mm ² | Leiteranschlussquerschnitt, min. | 0,5 mm ² |
| Leiteraußendurchmesser | 1,8 - 2,8 mm | Materialfarbe nach Widerstandskode | 4 |
| Matrixdruckerbeschriftbar | Ja | Plotterbeschriftbar | Nein |
| PrintJet | Nein | Speed-Marking-Laser | Nein |
| Stiftbeschriftbar (Sti) | Ja | Thermotransferdruckerbeschriftbar | Ja |

Klassifikationen


| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 2.0 | EC001530 | ETIM 3.0 | EC001530 |
| UNSPSC | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 6.0 | 27-14-91-29 | eClass 7.0 | 27-14-91-29 |

Zulassungen

Zulassungen

**Leitermarkierer
HSS-HF1/8" 1,8-2,8/50Y**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

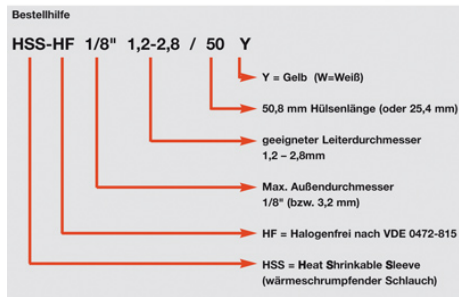Zeichnungen

Datenblatt**Leitermarkierer
HSS-HF1/8" 1,8-2,8/50Y**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zubehör**Zubehör THM Plus**

ThermoMark Drucker - Dieser Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

Allgemeine Bestelldaten

| Best.-Nr. | Typ | Ausführung | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------------------|---------------------|------------|---------------|---------|
| 1962370000 | Ribbon HSS R 83/300 | Farbband | 4032248643981 | 1 Stück |