

**Industrial Ethernet  
IE-PH-V04P****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



PushPull Steckverbinder gemäß IEC 61076-3-106 Var.4  
(IEC24702) in Kunststoff, Leergehäuse

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| Best.-Nr.  | <a href="#">1962520000</a>                                           |
| Typ        | IE-PH-V04P                                                           |
| Ausführung | Leergehäuse, Steckergehäuse, Variante 4 gemäß IEC 61076-3-106, IP 67 |
| GTIN (EAN) | 4032248644650                                                        |
| VPE        | 10 Stück                                                             |

## Industrial Ethernet IE-PH-V04P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 12,8 g

### Temperaturen

Betriebstemperatur -40 °C...+70 °C Lagertemperatur  
Verlegetemperatur

### Downloads

Zulassung GOST POCC DE.ME25.B01411.pdf Zulassung UL DUXR.E316369.pdf

### Allgemeine Daten

|                         |                                                                                                        |                         |          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|
| Aufbau                  | Steckergehäuse mit Markierungsschildaufnahme 9*11 mm; geeignet zur Aufnahme von RJ45 und LWL Einsätzen | Farbe                   | sonstige |
| Gehäusebasismaterial    | PA UL 94 V0                                                                                            | Manteldurchmesser, max. | 10 mm    |
| Manteldurchmesser, min. | 5 mm                                                                                                   | Schutzart               | IP 67    |
| Steckzyklen             | 750                                                                                                    |                         |          |

### Normen

Steckverbinder Norm IEC 61076-3-106 Var. 4

### Klassifikationen

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001121    | UNSPSC     | 30-21-18-17 |
| eClass 5.1 | 27-26-12-03 | eClass 6.0 | 27-26-12-03 |
| eClass 7.0 | 27-44-02-02 |            |             |

### Zulassungen

Zulassungen




## Industrial Ethernet IE-PH-V04P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

### Maßzeichnung

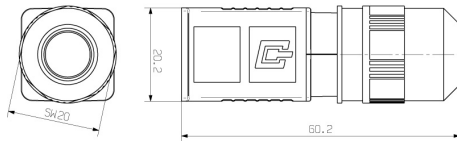

**Industrial Ethernet  
IE-PH-V04P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Zubehör****Hybrid**

Hybrid 10pol. Einsätze für Steckverbinder  
Var.1 /4 /5 /14

**Allgemeine Bestelldaten**

| Best.-Nr.                  | Typ                  | Ausführung                    | GTIN (EAN)    | VPE       |
|----------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------|-----------|
| <a href="#">1068990000</a> | IE-PI-HYB-10P        | Einsatz, Stecker, Hybrid      | 4032248823963 | 10 Stück  |
| <a href="#">1096180000</a> | IE-PIC-HYB-S-0,5-300 | Crimpkontakt, Stecker, Hybrid | 4032248869152 | 300 Stück |

**LWL-LC**

LWL Einsätze LC für Steckverbinder Var.1 / 4 / 14

**Allgemeine Bestelldaten**

| Best.-Nr.                  | Typ          | Ausführung                                  | GTIN (EAN)    | VPE      |
|----------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------|----------|
| <a href="#">1962790000</a> | IE-PI-2LC-SM | Einsatz LC, Steckereinsatz 2 LC, Singlemode | 4032248644872 | 10 Stück |
| <a href="#">1962780000</a> | IE-PI-2LC-MM | Einsatz LC, Steckereinsatz 2 LC, Multimode  | 4032248644865 | 10 Stück |

**Industrial Ethernet  
IE-PH-V04P****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Zubehör****LWL-SC**

LWL Einsätze SC für Steckverbinder Var.1 / 4 / 14

**Allgemeine Bestelldaten**

| Best.-Nr.                  | Typ           | Ausführung                                                           | GTIN (EAN) | VPE |
|----------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|------------|-----|
| <a href="#">1962770000</a> | IE-PI-2SC-POF | Einsatz SC, Steckereinsatz 24032248644858 10 Stück<br>SC, POF        |            |     |
| <a href="#">1962760000</a> | IE-PI-2SC-SM  | Einsatz SC, Steckereinsatz 24032248654000 10 Stück<br>SC, Singlemode |            |     |
| <a href="#">1962750000</a> | IE-PI-2SC-MM  | Einsatz SC, Steckereinsatz 24032248644841 10 Stück<br>SC, Multimode  |            |     |

**RJ45**RJ45 Einsätze für Steckverbinder Var.1 / 4 / 5 / 14 und  
Anschlussdosen IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...**Allgemeine Bestelldaten**

| Best.-Nr.                  | Typ           | Ausführung                                                                                | GTIN (EAN)             | VPE |
|----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
| <a href="#">1962730000</a> | IE-PI-RJ45-FH | Einsatz RJ45,<br>Steckereinsatz RJ45<br>werkzeuglos, TIA-568A,<br>EIA/TIA 568 B, PROFINET | 4032248654017 10 Stück |     |
| <a href="#">1962720000</a> | IE-PI-RJ45-TH | Einsatz RJ45,<br>Steckereinsatz RJ45 Crimp                                                | 4032248644834 10 Stück |     |

**Industrial Ethernet  
IE-PH-V04P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Zubehör****Farbcodierringe**

Zum Kenntlichmachen Ihrer Stecker in Variante 01 und Variante 04.

Merkmale:

- 6 verschiedene Farben

**Allgemeine Bestelldaten**

| Best.-Nr.                  | Typ                | Ausführung                                                                | GTIN (EAN)    | VPE      |
|----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| <a href="#">1963020000</a> | IE-CR-IP67-WS20-BU | Industrial Ethernet,<br>Farbkodierring, blau,<br>Farbkodierring, blau     | 4032248645206 | 10 Stück |
| <a href="#">1962990000</a> | IE-CR-IP67-WS20-WH | Industrial Ethernet,<br>Farbkodierring, weiß,<br>Farbkodierring, weiß     | 4032248645176 | 10 Stück |
| <a href="#">1963000000</a> | IE-CR-IP67-WS20-GY | Industrial Ethernet,<br>Farbkodierring, grau,<br>Farbkodierring, grau     | 4032248645183 | 10 Stück |
| <a href="#">1963030000</a> | IE-CR-IP67-WS20-YE | Industrial Ethernet,<br>Farbkodierring, gelb,<br>Farbkodierring, gelb     | 4032248645213 | 10 Stück |
| <a href="#">1963040000</a> | IE-CR-IP67-WS20-GN | Industrial Ethernet,<br>Farbkodierring, grün,<br>Farbkodierring, grün     | 4032248645220 | 10 Stück |
| <a href="#">1963010000</a> | IE-CR-IP67-WS20-OG | Industrial Ethernet,<br>Farbkodierring, orange,<br>Farbkodierring, orange | 4032248645190 | 10 Stück |

**Staubschutzkappen**

Zum Schutz Ihrer Geräte vor Staub und Verschmutzung.

Merkmale:

- für RJ45: DPC in schwarz
- für M12: M12-Schutzkappe Universal für IP67

**Allgemeine Bestelldaten**

| Best.-Nr.                  | Typ        | Ausführung                     | GTIN (EAN)    | VPE      |
|----------------------------|------------|--------------------------------|---------------|----------|
| <a href="#">1963890000</a> | IE-PP-V04P | Steckergehäuse-<br>Schutzkappe | 4032248646319 | 10 Stück |