

Industrial Ethernet IE-BS-V01M-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Bayonett Steckverbindersets gemäß IEC 61076-3-106
Var.1 (EtherNet/IP) RJ45 Einsatz in Metall inkl. RJ45
Einsatz

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1963470000
Typ	IE-BS-V01M-RJ45-C
Ausführung	Flansch RJ45, IP 67, Variante 1 Metall, Kupplung, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248645565
VPE	10 Stück

**Industrial Ethernet
IE-BS-V01M-RJ45-C**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 72,8 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -40 °C...+70 °C Lagertemperatur
Verlegetemperatur

Downloads

Konformitätsbescheinigung ISO/IEC EN & TIA/ EIA Screened Class EA Kategorie 6A, 4 Steckverbinderkanal	z1755b-07-D.pdf	Konformitätsbescheinigung ISO/IEC EN & TIA/EIA Screened Class EA Kategorie 6, 3 Steckverbinder feste Verbindung	ac107534.pdf
Konformitätsbescheinigung ISO/IEC EN & TIA/EIA Screened Class EA Kategorie 6, 4 Steckverbinderkanal	ac107533.pdf	Konformitätsbescheinigung ISO/IEC EN & TIA/EIA Screened Class EA Kategorie 6A, 2 Steckverbinderkanal	ac107535.pdf
Zulassung GOST	POCC DE.ME25.B01411.pdf	Zulassung UL	DUXR.E316369.pdf

Allgemeine Daten

Anschluss 1	RJ45	Anschluss 2	RJ45
Artikelbeschreibung	Variante 1 Metall, Kupplung	Farbe	sonstige
Gehäusebasismaterial	Zinkdruckguss	Kategorie	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Kontaktoberfläche	Gold über Nickel	Schirmung	360° rundum geschlossen
Schutzart	IP 67	Steckzyklen	750

Normen

Steckverbinder Norm IEC 61076-3-106 Var. 1,
IEC 60603-7-51

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC001121	UNSPSC	30-21-18-17
eClass 5.1	27-26-12-03	eClass 6.0	27-26-12-03
eClass 7.0	27-44-02-02		

Zulassungen

Zulassungen




Industrial Ethernet IE-BS-V01M-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

Montageausschnitt

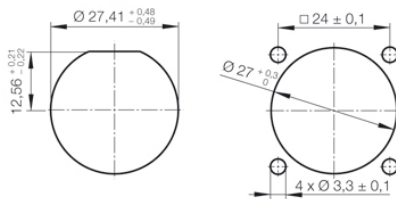

Montageausschnitt: 1. Bei Zentralverschraubung /
2. Bei Montage mit 4 M3 Schrauben

**Industrial Ethernet
IE-BS-V01M-RJ45-C**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zubehör**Staubschutzkappen**

Zum Schutz Ihrer Geräte vor Staub und Verschmutzung.
Merkmale:

- für RJ45: DPC in schwarz
- für M12: M12-Schutzkappe Universal für IP67

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
1965700000	IE-BP-V01P	Flanschgehäuse- Schutzkappe	4032248653928	10 Stück