

**Industrial Ethernet
IE-BH-V04P****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



PushPull Steckverbinder gemäß IEC 61076-3-106 Var.4
(IEC24702) in Kunststoff, Leergehäuse

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1963520000
Typ	IE-BH-V04P
Ausführung	Leergehäuse, Flanschgehäuse, Variante 4 gemäß IEC 61076-3-106, IP 67
GTIN (EAN)	4032248645619
VPE	10 Stück

Industrial Ethernet IE-BH-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 18,6 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -40 °C...+70 °C Lagertemperatur
Verlegetemperatur

Downloads

Zulassung GOST POCC DE.ME25.B01411.pdf Zulassung UL DUXR.E316369.pdf

Allgemeine Daten

Aufbau	Steckergehäuse mit Markierungsschildaufnahme 9*11 mm; geeignet zur Aufnahme von RJ45 und LWL Einsätzen	Farbe	sonstige
Gehäusebasismaterial	PA UL 94 V0	Manteldurchmesser, max.	10 mm
Manteldurchmesser, min.	5 mm	Montageart	4 Schrauben, Zentralmutter
Schutzart	IP 67	Steckzyklen	750

Normen

Steckverbinder Norm IEC 61076-3-106 Var. 4

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC001121	UNSPSC	30-21-18-17
eClass 5.1	27-26-12-03	eClass 6.0	27-25-05-04
eClass 7.0	27-25-05-04		

Zulassungen

Zulassungen




Industrial Ethernet IE-BH-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

Montageausschnitt

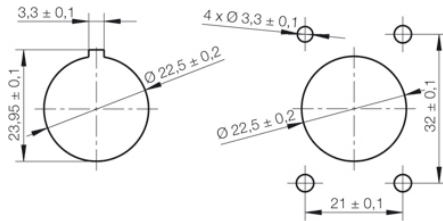

Montageausschnitt: 1. Bei Zentralverschraubung /
2. Bei Montage mit 4 M3 Schrauben

**Industrial Ethernet
IE-BH-V04P**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zubehör**Hybrid**

Hybrid 10pol. Einsätze für Steckverbinder
Var.1 / 4 / 5 / 14

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
1069010000	IE-BI-HYB-10P	Flanscheinsatz, Hybrid	4032248823970	10 Stück
1096150000	IE-BIC-HYB-P-0,5-300	Crimpkontakt, Flansch, Hybrid	4032248869114	300 Stück

USB

USB Einsätze für Steckverbinder (Flanschseite) Var.1 / 4 / 5 / 14

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
1019570000	IE-BI-USB-A	Einsatz USB, Flanscheinsatz, Typ A	4032248731602	10 Stück

LWL-SC

LWL Einsätze SC für Steckverbinder Var.1 / 4 / 14

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
1964430000	IE-BI-SCRJ2SC-MM-C	Einsatz SC, Flanscheinsatz SCRJ auf 2 SC, Multimode	4032248649044	10 Stück

**Industrial Ethernet
IE-BH-V04P**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zubehör[1962870000](#) IE-BI-SCRJ2SC-SM-C

Einsatz SC, Flanscheinsatz 4032248645060 10 Stück
SCRJ auf 2 SC, Singlemode

LWL-LC

LWL Einsätze LC für Steckverbinder Var.1 / 4 / 14

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
1962880000	IE-BI-LCD-SM-C	Einsatz LC, Flanscheinsatz LC-Duplex, Singlemode	4032248645077	10 Stück
1964420000	IE-BI-LCD-MM-C	Einsatz LC, Flanscheinsatz LC-Duplex, Multimode	4032248649037	10 Stück

RJ45

RJ45 Einsätze für Steckverbinder Var.1 / 4 / 5 / 14 und
Anschlussdosen IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
1963830000	IE-BI-RJ45-FJ-P	Einsatz RJ45, Flanscheinsatz AWG 22, PROFINET, PROFINET	4032248646159	10 Stück
1962840000	IE-BI-RJ45-C	Einsatz RJ45, Flanscheinsatz Kupplung	4032248645046	10 Stück
1963840000	IE-BI-RJ45-FJ-B	Einsatz RJ45, Flanscheinsatz AWG 22, EIA / TIA 586 B, TIA-568B	4032248651894	10 Stück
1962850000	IE-BI-RJ45-FJ-A	Einsatz RJ45, Flanscheinsatz AWG 22, EIA / TIA 586 A, TIA-568A	4032248645053	10 Stück

Industrial Ethernet IE-BH-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zubehör

Staubschutzkappen



Zum Schutz Ihrer Geräte vor Staub und Verschmutzung.

Merkmale:

- für RJ45: DPC in schwarz
- für M12: M12-Schutzkappe Universal für IP67

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
1963900000	IE-BP-V04P	Flanschgehäuse- Schutzkappe	4032248646326	10 Stück