


OMNIMATE Housing - TERMINALBOX RA MCZ1.5 DKBG 1674

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

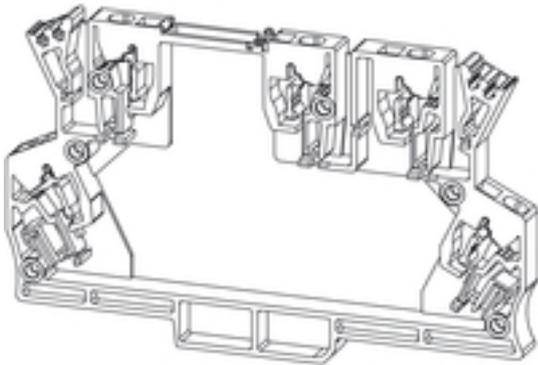

Offenes Miniaturgehäuse in Reihenklemmenformat mit 5 Zugfederanschlüssen. Eine transparente schwenkbare Kopfplatte dient der Beschriftung und Zugang für Potentiometer und Statuanzeigen. Die 3 oberen Anschlüsse sind mit Steckbrücken querverbindbar. Eine Abdeckplatte zum Schließen des Gehäuses ist ebenfalls lieferbar.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	RA MCZ1.5 DKBG 1674
Best.-Nr.	2224240000
Ausführung	Elektronikgehäuse, OMNIMATE Housing - TERMINALBOX graubeige, Erweiterungsrahmen
GTIN (EAN)	4032248126262
VPE	25 Stück

OMNIMATE Housing - TERMINALBOX RA MCZ1.5 DKBG 1674

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 8,612 g

Systemkennwerte

Ausführung Erweiterungsrahmen Schutzart IP20

Werkstoffdaten

Farbe	graubeige	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Lagertemperatur, min.	-25 °C	Lagertemperatur, max.	55 °C
relative Feuchte bei Lagerung, max.	80 %	Betriebstemperatur, min.	-50 °C
Betriebstemperatur, max.	120 °C	Temperaturbereich Montage, min.	-25 °C
Temperaturbereich Montage, max.	120 °C		

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC001284	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 6.2	27-14-91-07	eClass 7.1	27-14-91-07
eClass 8.1	27-14-91-07		

Hinweise

Hinweise

Zulassungen

ROHS Konform

Downloads

Broschüre/Katalog	FL ANALO.SIGN.CONV. EN MB DEVICE MANUF. EN CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN FL MACHINE SAFETY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN
Engineering-Daten	PCB contour with soldering pads

**OMNIMATE Housing - TERMINALBOX
RA MCZ1.5 DKBG 1674**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

Mounting with
8857560000 MCZ 5

