


## RIDERSERIES RCL SRC CLIP LM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

### Produktbild

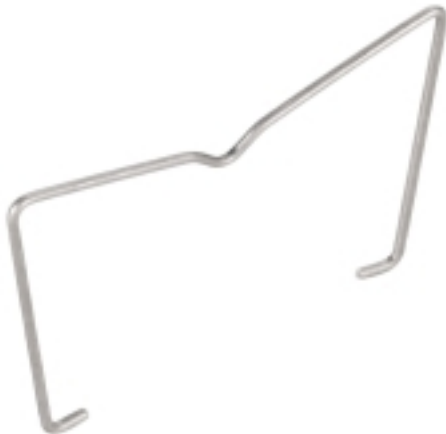

Rastsockelrelais RS 30, 31, 32 sind - je nach Ausführung - in Baubreiten von 11,2 mm bis 25 mm lieferbar. Die RSM- Mehrfachrelaiskoppler werden als 4, 8 und 16-fach Module angeboten. Zur Reduzierung des Verdrahtungsaufwandes sind die DC-Varianten wahlweise mit einem gemeinsamen Plus- oder Minuspotential ausgestattet. Ein optionaler IEC603-1 Steckverbinder ermöglicht den Anschluss vorkonfekionierter Leitungen. Der Leiteranschluss, mit einem Nennquerschnitt von 2,5 mm<sup>2</sup>, erfolgt über Scharubanschlusstechnik.

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	SRC CLIP LM
Best.-Nr.	<a href="#">8693810000</a>
Ausführung	RIDERSERIES RCL, Haltebügel
GTIN (EAN)	4032248365272
VPE	100 Stück

**RIDERSERIES RCL  
SRC CLIP LM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Technische Daten**

**Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht 0,346 g

**Temperaturen**

Feuchtigkeit 40 °C / 93 % rel.Feuchte, Betriebstemperatur  
keine Betauung  
Lagertemperatur

**Allgemeine Daten**

Ausführung für niedrige Relais Werkstoff Metall  
Farbe silber

**Isolationskoordination**

Schutzart IP20

**Klassifikationen**

ETIM 4.0	EC001456	ETIM 5.0	EC002586
ETIM 6.0	EC002586	UNSPSC	30-21-19-17
eClass 5.1	27-37-16-03	eClass 6.2	27-37-16-03
eClass 7.1	27-37-92-08	eClass 8.1	27-37-92-08
eClass 9.1	27-37-16-92		

**Zulassungen**

Zulassungen



ROHS Konform

**Downloads**

Engineering-Daten [EPLAN, WSCAD](#)