

TERMOPTO TOS 24VDC/48VDC 0,5A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



TERMOPTO Solid-State-Relais 5...48 V DC 0,5 A
 Ausgangsvarianten,
 mit AC oder DC-Eingang, in verschiedenen
 Ausführungen:

- mit Schraubanschluss
- in 6,1 mm Baubreite
- mit verschiedenen Schutzbeschaltungen
 im Eingang (Freilaufdiode, Varistor, RC-Filter)
- steckbare Querverbindungen
- geschlossene Bauform

Allgemeine Bestelldaten

Typ	TOS 24VDC/48VDC 0,5A
Best.-Nr.	8950920000
Ausführung	TERMOPTO, Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung: 24 V DC \pm 20 % , Nennschaltspannung: 5...48 V DC, Nennschaltstrom: 500 mA, Schraubanschluss
GTIN (EAN)	4032248742288
VPE	10 Stück

TERMOPTO TOS 24VDC/48VDC 0,5A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	6,1 mm	Breite (inch)	0,24 inch
Höhe	74,5 mm	Höhe (inch)	2,933 inch
Tiefe	55 mm	Tiefe (inch)	2,165 inch
Nettogewicht	20,9 g		

Temperaturen

Feuchtigkeit	5...95 % rel. Feuchte, $T_u = 40\text{ °C}$, keine Betauung	Betriebstemperatur	-20 °C...60 °C
Lagertemperatur	-40 °C...80 °C		

Ausfallwahrscheinlichkeit

MTTF	2.500 Years		
------	-------------	--	--

Steuerseite

Nennsteuerspannung	24 V DC $\pm 20\%$	Nennsteuerstrom	7 mA DC
Ein- / Ausschaltspannung	19,2 V / 6 V DC	Schutzschaltung Steuerseite	Varistor, Verpolungsschutz
Statusanzeige Steuerseite	LED grün		

Lastseite

Nennschaltspannung	5...48 V DC	Dauerstrom	500 mA
Nennschaltstrom	500 mA	Einschaltverzögerung	< 20 μ s
Ausschaltverzögerung	< 200 μ s	Lastkategorie	DC1
Leckstrom	< 10 μ A	Schutzschaltung Lastseite	integrierte Freilaufdiode
Spannungsfall bei max. Last	< 1 V	Statusanzeige Lastseite	Nein
Kurzschlussfest	Nein	max. Schaltfrequenz (DC Steuerspannung)	200 Hz
Solid-State Typ	Transistor		

Allgemeine Daten

Solid-State Typ	Transistor	Polzahl	1
Leiteranschlusstechnik	Schraubanschluss	Feuchtigkeit	5...95 % rel. Feuchte, $T_u = 40\text{ °C}$, keine Betauung
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Normen	DIN EN 50178, IEC 62314, UL508
Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig, max.	2,5 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, max.	2,5 mm ²

Isolationskoordination

Bemessungsspannung	300 V	Kriech- und Luftstrecke Steuerseite - Lastseite	> 3 mm
Spannungsfestigkeit Steuerseite - Lastseite	1,2 kV _{eff} / 1 min	Stehstoßspannung	4 kV (1,2/50 μ s)
Verschmutzungsgrad	2	Überspannungskategorie	III

erweiterte Angaben Zulassungen / Normen

Normen	DIN EN 50178, IEC 62314, UL508	Zertifikat-Nr. (cULus)	E223474
--------	--------------------------------	------------------------	---------

TERMOPTO TOS 24VDC/48VDC 0,5A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Anschlussdaten

Leiteranschlusstechnik	Schraubanschluss	Abisolierlänge Bemessungsanschluss	9 mm
Anzugsdrehmoment, min.	0,4 Nm	Anzugsdrehmoment, max.	0,6 Nm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss	2,5 mm ²	Klemmbereich, Bemessungsanschluss, min.	0,5 mm ²
Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.	2,5 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig, min.	0,5 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig, max.	2,5 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, min.	0,5 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, max.	2,5 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, min. (AWG)	AWG 20
Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, max. (AWG)	AWG 12	Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, Bemessungsanschluss, min.	0,5 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, Bemessungsanschluss, max.	1,5 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, AEH (DIN 46228-1), min.	0,5 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, AEH (DIN 46228-1), max.	1,5 mm ²	Klingenmaß	0,6 x 3,5 mm

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC001504	ETIM 4.0	EC001504
ETIM 5.0	EC001504	ETIM 6.0	EC001504
eClass 5.1	27-27-09-90	eClass 6.2	27-27-09-90
eClass 7.1	27-27-09-90	eClass 8.1	27-27-09-90
eClass 9.0	27-27-09-90		

Produkthinweise

Hinweistext Technische Daten Zubehör und Maßzeichnungen siehe Seite TERMOPTO-Zubehör.

Zulassungen

Zulassungen



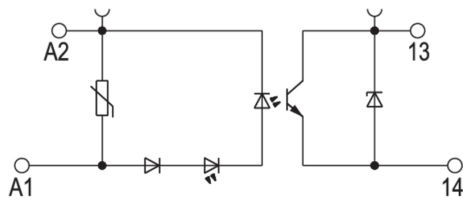
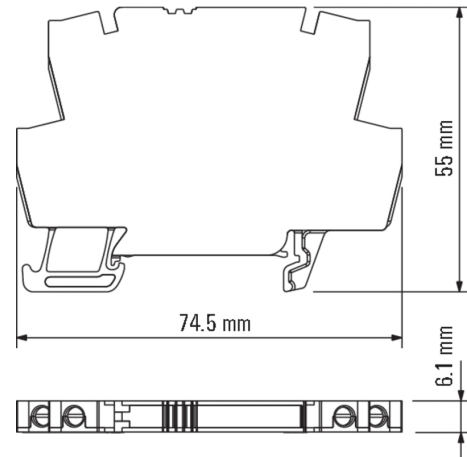
ROHS Konform

Downloads

Konformitätserklärung [K305_02_11.pdf](#)
 EPLAN [8950920000.ema](#)
[3D Modell](#)

**TERMOPTO
TOS 24VDC/48VDC 0,5A**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen**Schaltsymbol****Maßzeichnung**

Adressen weltweit

Let's connect.

- AE Vereinigte Arabische Emirate**
Weidmüller Middle East FZE
Warehouse Q3-79
SAIF-Zone
P.O. BOX 8591
Sharjah
Telefonnummer +971
65572723
Faxnummer +971 65572724
wme.info@weidmueller.com
- AO Angola**
Bitte kontaktieren Sie
Phambili Interface
Südafrika
- AR Argentinien**
CPI SA
Bauness 2660
C1431DOF Buenos Aires
Telefonnummer +54 11 4523
8008
Faxnummer +54 11 4522
0546
info@cpi.com.ar
www.cpi.com.ar
- AT Österreich**
Weidmüller GmbH
IZ NOE Süd Straße 2b, Obj
M 59
2355 Wiener Neudorf
Telefonnummer +43 2236
67080
Faxnummer +43 2236
6708-899
office.at@weidmueller.com
www.weidmueller.com
- AU Australia**
Weidmüller Pty. Ltd.
PO BOX 6944
Huntingwood 2148
Huntingwood Drive 43
Huntingwood NSW 2148
Telefonnummer +61 2 9671
9999
Faxnummer +61 2 9671
9911
info@weidmuller.com.au
www.weidmuller.com.au
- AZ Aserbaidtschan**
Repräsentanz Büro
Weidmüller Interface
Demirchi Tower, 4th floor
37, Khojali ave.
AZ 1025 Baku
Telefonnummer +994 12
488 80 36
Faxnummer +994 12 488
80 37
rashad.mahmudov@
weidmueller.com
- BA Bosnien und Herzegowina**
Bitte kontaktieren Sie
unser Representative Office
Weidmüller Interface GmbH
& Co. KG
Serbien

oder

BIG electric d.o.o
Mladena Stojanovića 117A
78000 Banja Luka
Telefonnummer +387
51926277
Faxnummer +387 51926277
bigelectric@blic.net
www.bigelectric.ba
- BE Belgien**
Weidmüller Benelux B. V.
Mechelsesteenweg 519 bus
6 an 7
1930 Nossegem
Telefonnummer +32 2 752
40 70
Faxnummer +32 2 751 36 06
info@weidmueller.be
www.weidmueller.be
- BG Bulgarien**
Weid-Bul EOOD
Bul. "Kliment Ohridski" 13
1756 Sofia
Telefonnummer +359 2 963
2560
Faxnummer +359 2 963
1098
sofia@weidbul.com
www.weidbul.com
- BH Bahrain**
Khayber Trading Company
P.O Box 1976
Manama
Telefonnummer +973
720747
Faxnummer +973 720331
khayber@batelco.com.bh
- BR Brasilien**
Weidmüller Conexel do Brasil
Conexões Elétricas Ltda.
Av. Presidente Juscelino, 642
- Piraporinha
Diadema, São Paulo
09950-370
Telefonnummer +55 (11)
4366-9600
Faxnummer +55 (11) 4362-
1677
vendas@weidmueller.com.br
www.weidmueller.com.br
- BW Botswana**
Bitte kontaktieren Sie
Phambili Interface
Südafrika
- BY Weißrussland**
TECHNIKON Ltd.
Lomnického 5/1705
Nezavisimosti pr. 177-9
220125 Minsk
Telefonnummer +375 17
393-11-77
Faxnummer +375 17
3930080
wm@technikon.by
- CA Kanada**
W Interconnections Canada
Inc.
10 Spy Court
Markham Ontario L3R 5H6
Telefonnummer +1 (905)
475-1507 Ext. 9836
Faxnummer +1 (905) 475-
2798
support@weidmuller.ca
www.weidmuller.ca
- CG Kongo**
Bitte kontaktieren Sie
Phambili Interface
Südafrika
- CH Schweiz**
Weidmüller Schweiz AG
Rundbuckstraße 2
8212 Neuhausen am
Rheinfall SH
Telefonnummer +41 52 674
07 07
Faxnummer +41 52 674
07 08
info@weidmueller.ch
www.weidmueller.ch
- CL Chile**
ATS- INTECH
Maria Luisa Santander 0475
Santiago
Providencia 7500859
Telefonnummer +56 2 341
1271
Faxnummer +56 2 341 1275
felipe@atsintech.com
www.atsintech.com

CPI CHILE LTDA
Av. Presidente Frei Montalva
6001, 47 complejo el cortijo
Santiago - Conchalí
Telefonnummer +562 963
8440
Faxnummer +562 963 8440
cpi@cpichile.cl
www.cpichile.cl
- CN China**
Weidmüller Interface
(Shanghai) Co. Ltd.
100 Yutong Road
25 F, BM Intercontinental
Business Center
200070 Shanghai
Telefonnummer +86 21-
22195008
Faxnummer +86 512-
68417505
customer.hotline@
weidmueller.com.cn
www.weidmueller.com.cn
- CO Kolumbien**
Automatización Avanzada
S. A.
Carrera 97 No., 24 c - 23
Bodega 4
110911 Bogotá-D.C.
Telefonnummer +57 (1)
547-8510
Faxnummer +57 (1) 422-
3044
comercial@
automatizacionavanzada.com
www.
automatizacionavanzada.com
- CR Costa Rica**
ELVATRON S. A.
la Uruca 400 Norte Banco
Costa Rica
San Jose Costa Rica
Telefonnummer +506
2961-060
Faxnummer +506 5200-609
dirk.haase@elvatron.com
www.elvatron.com
- CZ Tschechische Republik**
Weidmüller s.r.o.
Lomnického 5/1705
140 00 Praha 4
Telefonnummer +420 244
001 400
Faxnummer +420 244
001 499
office@weidmueller.cz
www.weidmueller.cz
- DE Deutschland**
Weidmüller GmbH & Co. KG
Ohmstraße 9
32758 Detmold
Postfach 30 54
32720 Detmold
Telefonnummer +49 5231
1428-0
Faxnummer +49 5231 14-
292083
weidmuller@weidmueller.de
www.weidmueller.de
- DK Dänemark**
Weidmüller Danmark
Vallensbækvej 18A
2605 Brøndby
Telefonnummer +45
27747800
kundeservice@weidmuller.dk
www.weidmuller.dk
- DZ Algerien**
SARL INTER ELECTRIC
1a Angles des Rues Okba Ibn
Nafaa et Hassi Beida
2300 Annaba
Telefonnummer
Faxnummer
contact@inter-electric.com
- EC Ecuador**
Elsystec S. A., Electricidad
Sistemas y Tecnología
Vasco de Contreras N35-251
y Manosca
Quito - Pichincha
Telefonnummer +593
22456510
Faxnummer +593 22456755
Elsystec@uio.satnet.net
- EE Estland**
Bitte kontaktieren Sie
unser Representative Office
Weidmüller Interface GmbH
& Co. KG
Lettland

oder


Soots Interface OÜ
Pärnu mnt 142
11317 Tallinn
Telefonnummer +372 609
6933
Faxnummer
info@sootsinterface.ee
www.sootsinterface.ee
- EG Ägypten**
Standard Electric (OMEGA)
1, Abdelhamid Badawy Street
Heliopolis
Cairo
Telefonnummer +202
21805111
Faxnummer +202 21805600
stdelec@rite.com
- ES Spanien**
Weidmüller, S. A.
Narcís Monturiol 11-13, Pol.
Ind. Sudoeste
8960 Sant Just
Desvern - Barcelona
Telefonnummer +34 934
803 386
Faxnummer +34 933 718
055
weidmuller@weidmuller.es
www.weidmuller.es
- FI Finnland**
Weidmüller Suomi,
Weidmüller Aktiebolagetin
sivuliike
Koy Plaza Vivace
Äyrtie 8C
FI 15100 Vantaa
Telefonnummer +358 20
7351300
Faxnummer +358 800
114 667
asiakaspalvelu@weidmuller.fi
www.weidmuller.fi
- FR Frankreich**
Weidmüller E. U. R. L.
12, Chaussée Jules César
BP 263 Osny
95523 Cergy-Pontoise Cedex
Telefonnummer +33 1 34
24 55 00
Faxnummer +33 1 34 24
55 01
mail@weidmuller.fr
- GB Großbritannien**
Weidmüller Ltd.
Klippon House
Centurion Court Office Park,
Meridian East, Meridian
Business Park
Leicester
LE19 1TP
Telefonnummer +44 116
282 3470
Faxnummer +44 116 289
3582
marketing@weidmuller.co.uk
www.weidmuller.co.uk
- GE Georgien**
Bitte kontaktieren Sie
unser Representative Office
Weidmüller Interface
Aserbaidtschan.
- GH Ghana**
- GR Griechenland**
G.A. Solutions
Ippokratous 11 Metamorfoisi
144 52 Athen
Telefonnummer +30 210
2823233
Faxnummer +30 210
2823233
info@weidmuller.gr
www.weidmuller.gr
- GT Guatemala**
Prestelectro, Prestegard
Electro, S.A.
Avenida Petapa 44-22,
Zona 12
Guatemala City
Telefonnummer +502 2442-
3346
Faxnummer +502 2476-
8945
ventas@preselectro.com
- HK Hong Kong**
Weidmüller (Hong Kong)
Limited Co. Ltd.
Unit 1617, Metropolis Tower
No. 10 Metropolis Drive,
Hung Hom, Kowloon
Telefonnummer +852 3154
8088
Faxnummer +852 31548099
Info-hk@weidmueller.com.hk
- HR Kroatien**
ElektroPARTNER d.o.o.
Slavonska avenija 24/6
HR-10000 Zagreb
Telefonnummer +385 (1)
6184 793
Faxnummer +385 (1) 6184
795
elektropartner@zg.t-com.hr
www.elektropartner.hr
- HU Ungarn**
Weidmüller Kereskedelmi Kft.
Budapest
Gubacsi út 6.
1097
Telefonnummer +36 1 382
7700
Faxnummer +36 1 382 7701
info@weidmueller.hu
www.weidmueller.hu
- ID Indonesien**
PT. Nego Electrindo
Ruko Mega Grosir Cempaka
Mas Blok I No. 20 – 22
Jakarta 10640
Telefonnummer +62 21
42882255
Faxnummer +62 21
42882266
sales@negoelectrindo.co.id
- IE Irland**
Bitte kontaktieren Sie
Weidmüller Ltd.
Großbritannien
- IL Israel**
A. U. Shay Ltd.
23/25, Embar Street
49222 Petach-Tikva
P.O. Box 1 00 49
49222 Petach-Tikva
Telefonnummer +972 3-923-
3601
Faxnummer +972 3-923-
4601
shay@uriel-shay.com
www.uriel-shay.com

ATEKA Ltd.
4, Ha Tavor lane Industrial
area Segula
49691 Petach-Tikva
P.O. Box 4710
Petach-Tikva
Telefonnummer +972 73-
200-1311
Faxnummer +972 3-924
4245
marketing@ateka.co.il
www.ateka.co.il
- IN Indien**
Repräsentanz Büro
Weidmüller Electronics India
Pvt. Ltd.
12th Lane North Avenue, Opp
Joggers Park,
Kalyani Nagar, Pune
411 006
Telefonnummer +91 20-
41290090
wmi.pune@weidmueller.in
www.weidmueller.com
- IS Island**
Samey Automation Center
Lyngas 13
210 Garoabær
Telefonnummer +354 510
5200
Faxnummer +354 5 10 5201
Samey@samey.is
www.samey.is
- IT Italien**
Weidmüller S. r.l.
Via Albert Einstein 4
20092 Cinisello
Balsamo Milano
Telefonnummer +39 02
660681
Faxnummer +39 02
6124945
weidmuller@weidmuller.it
www.weidmuller.it
- JM Jamaika**
Bitte kontaktieren Sie
W Interconnections Inc.
USA
- JO Jordanien**
Trans Jordan for Electro
PO Box 33 06 07
Amman
Telefonnummer +962 6 533
2020
Faxnummer +962 6 533
5800
transjordan@batelco.jo




Alle Weidmüller Adressen sowie Ihren lokalen Ansprechpartner finden Sie im Internet unter: www.weidmuller.com/countries

Let's connect.

Vertriebsgesellschaft 

Auslandsvertretung 

ohne Auslandsvertretung 

- JP Japan**
Nihon Weidmüller Co. Ltd.
Sphere Tower Tennoz 2-2-8
Higashi-Shinagawa,
Shinagawa-ku
Tokyo
140-0002
Telefonnummer +81 3 6711
5300
Faxnummer +81 3 6711
5333
weidmullerjapan@weidmuller.
co.jp
www.weidmuller.co.jp
- KE Kenia**
Bitte kontaktieren Sie
unser Representative Office
Weidmüller Interface GmbH
& Co. KG
Südafrika.
- KG Kirgisistan**
Bitte kontaktieren Sie
unser Representative Office
Weidmüller Interface
Aserbaidschan.
- KR Korea**
Weidmuller Korea Co. Ltd.
9th floor, Wonbang B/D
Samsong 2-Dong, Gangnam-
Gu
Seoul 143-42
Telefonnummer +82 2-516-
0003
Faxnummer +82 2-516-0090
info@weidmuller.co.kr
www.weidmuller.co.kr
- KW Kuwait**
Kana Controls General Trading
& Contracting Co. W. L. L.
Al Rai Industrial Area, Plot
28-30, St. 31
13016 Safat
B.P. 25593
Telefonnummer +965
4741373
Faxnummer +965 4741537
info@kanacontrols.com
- KZ Kasachstan**
Bitte kontaktieren Sie
Weidmüller Group
Russland
- LB Libanon**
Progress Engineering &
Trading Enterprises
Al Nahr Street
Beirut 11-1111
Telefonnummer +961 1
444 664
Faxnummer +961 1 561 880
progress@inco.com.lb
- LT Litauen**
Bitte kontaktieren Sie
unser Representative Office
Weidmüller Interface GmbH
& Co. KG
Lettland
oder
ELEKTROS IRANGA
Tinklu g. 29 a
LT-5319 Panevezys
Telefonnummer +370 (45)
582 828
Faxnummer
info@eliranga.lt
- LU Luxemburg**
Bitte kontaktieren Sie
Weidmüller Benelux B. V.
Niederlande
- LV Lettland**
SIA Abi4
Daugavgrivas 31b
Riga, LV-1007
Telefonnummer +371 674
70999
Faxnummer +371 676
24562
abi_4@tvnet.lv
Repräsentanz Büro
Weidmüller Interface GmbH
& Co. KG
Udens str. 12-118
Riga, LV-1007
Telefonnummer +371
29254766
Faxnummer +371 674
65637
Ilgonis.rudaks@weidmueller.
com
www.weidmueller.com
- MA Marokko**
Sofimed
137, Bd Moulay Ismail Roches
Noires
20290 Casablanca
Telefonnummer
Faxnummer
contact@sofimedmaroc.com
- MD Moldawien**
BERHORD A & D srl
79/1, str. Milescu Spartaru
MD-2075 Chisinau
Moldova
Telefonnummer +373 (22)
815002
Faxnummer +373 (22)
815007
atiuleanu@berhord.com
www.ad.berhord.com
- ME Montenegro**
Bitte kontaktieren Sie
unser Representative Office
Weidmüller Interface GmbH
& Co. KG
Serbien.
oder
ELEKTRO - SMK doool
UL. III Makedonska brigada
b.b.
1000 Skopje
Telefonnummer +389
22460295
Faxnummer
Elektro-smk@telemek.net.mk
- MG Madagaskar**
Bitte kontaktieren Sie
Phambili Interface
Südafrika
- MK Mazedonien**
Bitte kontaktieren Sie
unser Representative Office
Weidmüller Interface GmbH
& Co. KG
Serbien
oder
ELEKTRO - SMK doool
UL. III Makedonska brigada
b.b.
1000 Skopje
Telefonnummer +389
22460295
Faxnummer
Elektro-smk@telemek.net.mk
- MT Malta**
E. S. S., Electrical Supplies &
Services Ltd.
San Gwarkin Road
Mriehel
Telefonnummer +356
21255777
Faxnummer +356 21255999
robert.agius@ess.com.mt
- MU Mauritius**
Mubelo Electrical Ltd.
Office 26, Gateway building,
St Jean Road
Quatre Bornes
Mauritius
Telefonnummer +230
4670989
Faxnummer +230 4654051
richard.mubelo@orange.mu
- MW Malawi**
Bitte kontaktieren Sie
unser Representative Office
Weidmüller Interface GmbH
& Co. KG
Südafrika.
- MX Mexiko**
W Interconnections S. A.
DE C. V.
Blvd. Hermanos Sardán 698,
Col. San Rafael Oriente
72029 Puebla
Telefonnummer +52 (222)
268 6227
Faxnummer +52 (222) 286
6242
clientes@weidmuller.com.mx
- MY Malaysia**
Connect Plus Technology
Sdn Bhd
No. 43, Jalan PJS 11/22,
Bandar Sunway
46150 Petaling Jaya
Selangor Darul Ehsan
Telefonnummer +60 3 5633
7363
Faxnummer +60 3 5633
6562
paul@cpptech.com.my
www.cpptech.com.my
- MZ Mosambik**
Bitte kontaktieren Sie
Phambili Interface
Südafrika
- NA Namibia**
Bitte kontaktieren Sie
Phambili Interface
Südafrika
- NG Nigeria**
Bitte kontaktieren Sie
Weidmüller Interface GmbH
& Co. KG
Südafrika
- NL Niederlande**
Weidmüller Benelux B. V.
Franciscusweg 221
1216 SE Hilversum
Postfach 1505
1200 BM Hilversum
Telefonnummer +31 35 626
12 61
Faxnummer +31 35 623
20 44
info@weidmuller.nl
www.weidmuller.nl
- NO Norwegen**
Sivilingeniør J.F. Knudtzen AS
Billingstadsletta 97
1396 Billingstad
PO Box 160
1378 Nesbru
Telefonnummer +47 66 98
33 50
Faxnummer +47 66 98 09 55
firmapost@jfkknudtzen.no
www.jfkknudtzen.no
- NZ Neuseeland**
Cuthbert S. Steward Ltd.
27 Te Puni Street
Petone
PO Box 38496
Wellington Mail Centre 5054
Telefonnummer (04) 568
6156
Faxnummer (09) 489 1752
csl@cuthbertsteward.co.nz
Cuthbert S. Steward Ltd
4 Fred Thomas Drive
Aon Building, Ground Floor,
South Entry
Takapuna
PO Box 100 338
North Shore City 745
Telefonnummer (09) 489
1751
Faxnummer (04) 568 6056
cslak@cuthbertsteward.co.nz
- OM Oman**
DAN INTERNATIONAL LLC.
Ghala St. 111
BP 2901
Seeb
Telefonnummer +968
5036 77
Faxnummer +968 5037 55
yedu@danintl.com
- PE Peru**
IMPEXINCA S.A.C.
Calle Ortiz de Zevallos No.
105, Urb. San Antonio
18
Lima, Miraflores
Telefonnummer +51 1 447
5608
info@impexinca.pe
www.impexinca.pe
J & W CIA, S. A.
Calle 6 Mz. D Lte. 23, Urb.
Ind. Grimanesa
01
Callao
Telefonnummer +51 1 572
2539
Faxnummer +51 1 572 0152
contacto@jwcia.com
www.jwcia.com
- PH Philippinen**
Enclosure Systems Specialists
Inc.
2276 Don Chino Roces
Avenue Extension
Room 103/105 Narra Building
1231 Makati City
Telefonnummer +63 2 813
8580
Faxnummer +63 2 813 8596
sales_encsys@pltdtdsl.net
www.enclosuresystemsph.
com
- PK Pakistan**
Automation Controls (Pak)
Apartment No. 33 C III,
Chenab Block, Allama Iqbal
Town
Lahore
Telefonnummer +92 42
37809948
Faxnummer +92 42
37809950
nadeem@acpak.com.pk
www.acpak.com.pk
- PL Polen**
Weidmüller Sp. z. o. o.
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa
Telefonnummer +48 22 510
09 40
Faxnummer +48 22 510
09 41
biuro@weidmuller.com.pl
www.weidmuller.pl
- PR Puerto Rico**
Bitte kontaktieren Sie
W Interconnections Inc.
USA
- PT Portugal**
Weidmüller Sistemas de
Interface S. A.
Estrada Outeiro Polima, R.
Augusto Dias da Silva, Lote
B - Esc. 2
São Domingos de Rana
2785-515 Abóboda
Telefonnummer +351 214
459 191
Faxnummer +351 214
455 871
weidmuller@weidmuller.pt
www.weidmuller.pt
- PY Paraguay**
Bitte kontaktieren Sie
CPI SA
Argentinien
- QA Katar**
Doha Motors
PO Box 145
Telefonnummer +974
4651441
Faxnummer +974 4654579
dmtctech@qatar.net.qa
http://www.dohamotorsgroup.
com/td.html
Petroleum Technology Co.
W.L.L.
PO Box 16069
5th Floor Toyota tower
Telefonnummer +974
444 19603
Faxnummer +974 444 19604
petrotec@qatar.net.qa
www.petrotec.com.qa
- RO Rumänien**
Repräsentanz Büro
Weidmüller Interface GmbH
& Co. KG
Ionescu Crum Street, No.
1, 1st Tower, 1st Floor,
Office 4
500446 Brasov - Brasov
Business Park
Telefonnummer +40 (268)
446 222
Faxnummer +40 (262)
205 410
claudiu.totea@weidmueller.
com
www.weidmueller.com
- RS Serbien**
Repräsentanz Büro
Weidmüller Interface GmbH
& Co. KG
Ustanicka 189, III sprat
lokal 7a
11050 Beograd
Telefonnummer +381
112885274
Faxnummer +381
112885274
zoran.rabrenovic@
weidmueller.com
Tela Elektrik d.o.o.
Ul. Dr. Drage Ljocić 6
Beograd
Telefonnummer +381 11
2772 415
Faxnummer +381 11 2772
850
office@tela.rs
www.tela.rs
- RU Russland**
Weidmüller Group
7/110 Khlebozavodskiy
Passage,
Moskau
115230
Telefonnummer +7 495 280
72 71
Faxnummer +7 495 280
72 71
Info@weidmueller.ru
www.weidmueller.ru
- SA Saudi-Arabien**
Al Abdulkarim Holding Co.
P.O. Box 4
Dammam 31411
Telefonnummer +966 3
8337110
Faxnummer +966 3
8829547
E-Mail salehsk@akh.com.sa
www.weidmueller.ae
Saudi Electric Supply
Company (SESCO)
P.O. Box 32 98
Al Khobar 31952
Telefonnummer +966 3
8829546 Ext. 3030
Faxnummer
E-Mail Safdar.Malik@sescog-
ex.com
www.sesco-gex.com
- SE Schweden**
Weidmüller AB
Axel Danielssons väg 271
BOX 31025
SE-200 49 Malmö
Telefonnummer +46 77-143
00 44
Faxnummer +46 40-37 48 60
info@weidmuller.se
www.weidmuller.se
- SG Singapur**
Weidmüller Pte. Ltd.
70 Bendemeer Road
04-03 Luzerne Building
Singapore 339940
Telefonnummer +65 6841
5311
Faxnummer +65 6841 5377
info@weidmuller.com.sg
www.weidmuller.com.sg
- SI Slowenien**
Elektrospoji d. o. o.
Stegve 27
SI- 1000 Ljubljana
Osrednjeslovenska
Telefonnummer +386 1 511
3810
Faxnummer +386 1 511
1604
info@elektrospoji.si
www.elektrospoji.si

Adressen weltweit

Let's connect.

SK Slowakei
ELEKTRIS s.r.o.
Elektrárenská 1
831 04 Bratislava
Telefonnummer +421 2/4920
0113
Faxnummer +421 2/4920
0119
bratislava@elektris.sk

SV El Salvador
Prestegard Electro
11 Avenida Norte No. 240
Edificio Salazar No. 2
San Salvador
Telefonnummer +503 2271
1690
Faxnummer +503 2221
3851
prestegard@navegante.com.sv

SY Syrien
Bitte kontaktieren Sie
Weidmüller Middle East FZE
Vereinigte Arabische Emirate

SZ Swasiland
Bitte kontaktieren Sie
Phambili Interface
Südafrika

TH Thailand
Pisanu Engineering Co. Ltd.
Kwang Dingaeng, Khet
Dingaeng
800/2 Soi Trakulsuk, Asoke-
dindaeng Road
Dindaeng, Bangkok
10400
Telefonnummer +66 2 248
2896
Faxnummer +662 105 6301
ecsales@pisanu.co.th
www.pisanu.co.th

Repräsentanz Büro
Weidmüller Pte. Ltd.
37/F, Sathorn Square Building
98 North Sathorn Road
Bangkok, Silom Bangrak
10500
Telefonnummer +66 2 105
6300
Faxnummer +66 2 642 9220
info@weidmuller.com.sg

TJ Tadschikistan
Bitte kontaktieren Sie
unser Representative Office
Weidmüller Interface
Aserbaidschan.

TM Turkmenistan
Bitte kontaktieren Sie
unser Representative Office
Weidmüller Interface
Aserbaidschan.

TN Tunesien
Bitte kontaktieren Sie
Weidmüller E. U. R. L.
Frankreich

TR Türkei
Weidmüller Elektronik Ticaret
Ltd. Sirketi
Kavacik Mah. Orhan Veli Kanik
Caddesi 9/1
34810 Beykoz / Istanbul
Telefonnummer +90 (216)
537 10 70
Faxnummer +90 (216) 537
10 77
info@weidmuller.com.tr
www.weidmuller.com.tr

TW Taiwan
Weidmüller (Hong Kong)
Limited
No. 3, Lane 89, ChaungYang
N. Rd.
24148 SanChuang City,
Taipei
Telefonnummer +886 921
949 751
roy.lin@weidmueller.com.hk

TZ Tansania
Bitte kontaktieren Sie
unser Representative Office
Weidmüller Interface GmbH
& Co. KG
Südafrika.

UA Ukraine
LLC WM UKRAINE
Levanevskogo str. 6
Kiev
3058
Telefonnummer +38 044
490 32 48
Faxnummer
info@wm-ua.com.ua
wm-ua.com.ua/

Repräsentanz Büro
Weidmüller Interface GmbH
& Co. KG
Z, office 303
7-D, Zdolbunivska str.
Kiev, 2081
Telefonnummer (Mobil) +38
050 440 25 24
info.ua@weidmueller.com

US USA
W Interconnections Inc.
821 Southlake Boulevard
Richmond Virginia 23236
Telefonnummer +1 (804)
794-2877
Faxnummer +1 (804) 379-
2593
info@weidmuller.com
www.weidmuller.com

UY Uruguay
REWO Uruguay S. A.
AV. Bolivia 2001Esq
Rocafuerte
11300 Carrasco Montevideo
Telefonnummer +598 2604
8439
Faxnummer +598 2604
8439
rewo@revouruguay.com.uy

UZ Usbekistan
Bitte kontaktieren Sie
unser Representative Office
Weidmüller Interface
Aserbaidschan.

VE Venezuela
Somerinca C. A.
Corazon de Jesus - 3ra
Transversal con calle el
Carmen- Los Dos Caminos
Caracas 1070-A
Telefonnummer +58
2122352748
Faxnummer +58
2122399341
klocmoeller@cantv.net
www.somerinca.com

VN Vietnam
AUMI Industrial Equipment &
Automation Company Limited
E1, La Thanh Hotel
218 Doi Can Street
Lieu Giai Ward, Ba Dinh
District
Hanoi City
Telefonnummer +84 4
37628601
Faxnummer +84 4
62661391
aumi@aumi.com.vn
www.aumi.com.vn

Repräsentanz Büro
Weidmüller Pte. Ltd.
Level 16 Saigon Tower
Building
29 Le Duan Street
District 1
Ho Chi Minh
Telefonnummer +848 3520
7717
Faxnummer +848 3520
7604
info@weidmuller.com.sg

ZA Südafrika
Phambili Interface
PO Box 193
1609 Johannesburg, Edenvale
5 Bundo Road, Sebenza
1610 Johannesburg
Telefonnummer +27 (11)
4521930
Faxnummer
info@weidmuller.co.za
www.weidmuller.co.za

Repräsentanz Büro
Weidmüller Interface GmbH
& Co. KG
210 Amarand
Avenue, Pegasus Building
181 Pretoria, waterkloof Glen
ext 2 -
Telefonnummer +27 12 003
2906
Faxnummer +27 (11)
4526455
Jacques.Vosloo@weidmueller.
com
www.weidmueller.com

ZM Sambia
Bitte kontaktieren Sie
Phambili Interface
Südafrika

ZW Simbabwe
Bitte kontaktieren Sie
Phambili Interface
Südafrika