


H4,0/15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

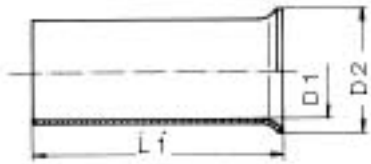

- Für Leiter von 0,25 - 6,0 mm² (AWG 24 - 10)
Material E-Cu, galvanisch verzinkt
Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 1
- Lose verpackt im Polybeutel

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	9004100000
Typ	H4,0/15
Ausführung	Aderendhülse, 4 mm ²
GTIN (EAN)	4008190119003
VPE	500 Stück

H4,0/15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	15 mm	Nettogewicht	0,24 g
-------	-------	--------------	--------

Produktdaten

Leiteranschlussquerschnitt	4 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 12
Kontaktflächendurchmesser (D1)	2,8 mm	Kragendurchmesser (D2)	4 mm

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000005	ETIM 3.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 4.1	27-06-07-01
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.0	27-40-02-01
eClass 7.0	27-40-02-01		

Produkthinweise

Artikelbeschreibung	Aderendhülse ohne Kunststoffkragen
---------------------	------------------------------------

Zulassungen

Zulassungen

