


## H25,0/25

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

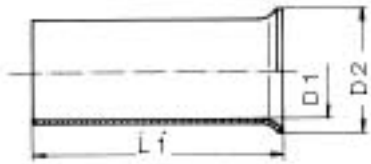

Für Leiter von 10,0 - 185,0 mm<sup>2</sup> (AWG 7 - 350 MCM)  
Material E-Cu, galvanisch verzinkt  
Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 1  
• Lose verpackt im Polybeutel

### Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	<a href="#">9004170000</a>
Typ	H25,0/25
Ausführung	Aderendhülse, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4008190021863
VPE	250 Stück

**H25,0/25****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Länge	25 mm	Nettogewicht	1,1 g
-------	-------	--------------	-------

**Produktdaten**

Leiteranschlussquerschnitt	25 mm <sup>2</sup>	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 3
Kontaktflächendurchmesser (D1)	7,3 mm	Kragendurchmesser (D2)	9,5 mm

**Klassifikationen**

ETIM 2.0	EC000005	ETIM 3.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 4.1	27-06-07-01
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.0	27-40-02-01
eClass 7.0	27-40-02-01		

**Produkthinweise**

Artikelbeschreibung	Aderendhülse ohne Kunststoffkragen
---------------------	------------------------------------

**Zulassungen**

Zulassungen

