

H35,0/25**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

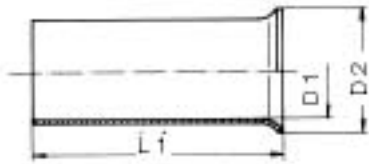
D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Für Leiter von 10,0 - 185,0 mm² (AWG 7 - 350 MCM)

Material E-Cu, galvanisch verzinkt

Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 1

- Lose verpackt im Polybeutel

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	9004190000
Typ	H35,0/25
Ausführung	Aderendhülse, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4008190096083
VPE	100 Stück

H35,0/25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	25 mm	Nettogewicht	1,26 g
-------	-------	--------------	--------

Produktdaten

Leiteranschlussquerschnitt	35 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 2
Kontaktflächendurchmesser (D1)	8,3 mm	Kragendurchmesser (D2)	11 mm

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000005	ETIM 3.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 4.1	27-06-07-01
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.0	27-40-02-01
eClass 7.0	27-40-02-01		

Produkthinweise

Artikelbeschreibung	Aderendhülse ohne Kunststoffkragen
---------------------	------------------------------------

Zulassungen

Zulassungen

