

H0,5/14S W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

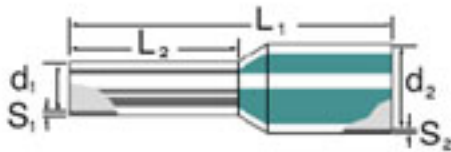

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|---|
| Best.-Nr. | 9004590000 |
| Typ | H0,5/14S W |
| Ausführung | Aderendhülse, 0,5 mm ² , 8 mm, Farbcode: Weidmüller, weiß |
| GTIN (EAN) | 4008190862060 |
| VPE | 500 Stück |

H0,5/14S W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|-------|-------|--------------|--------|
| Länge | 14 mm | Nettogewicht | 0,08 g |
|-------|-------|--------------|--------|

Produktdaten

| | | | |
|----------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------|
| Leiteranschlussquerschnitt | 0,5 mm ² | Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 20 |
| Kontaktflächenlänge (L2) | 8 mm | Kontaktflächendurchmesser (D1) | 1 mm |
| Kragendurchmesser (D2) | 2,9 mm | Metallhülsendicke (S1) | 0,15 mm |
| Kunststoffkragendicke (S2) | 0,25 mm | | |

Klassifikationen

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 2.0 | EC000005 | ETIM 3.0 | EC000005 |
| UNSPSC | 31-16-31-02 | eClass 4.1 | 27-06-07-01 |
| eClass 5.1 | 27-40-02-01 | eClass 6.0 | 27-40-02-01 |
| eClass 7.0 | 27-40-02-01 | | |

Produkthinweise

| | |
|---------------------|--|
| Artikelbeschreibung | Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Sondergröße, Farbe weiß |
|---------------------|--|

Zulassungen

Zulassungen

