

H6,0/23D ZH GE SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

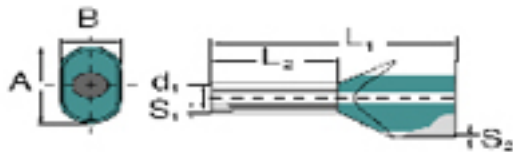

- Im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	9004720000
Typ	H6,0/23D ZH GE SV
Ausführung	Aderendhülse, 6 mm², 12 mm, Farbcode: DIN, gelb
GTIN (EAN)	4008190962210
VPE	100 Stück

H6,0/23D ZH GE SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	23 mm	Nettogewicht	0,74 g
-------	-------	--------------	--------

Produktdaten

Leiteranschlussquerschnitt	6 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 10
Kontaktflächenlänge (L2)	12 mm	Kragenhöhe (A)	11,4 mm
Kragenbreite (B)	6,2 mm	Kontaktflächendurchmesser (D1)	4,5 mm
Metallhülsendicke (S1)	0,2 mm	Kunststoffkragendicke (S2)	0,5 mm

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000005	ETIM 3.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 4.1	27-06-07-01
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.0	27-40-02-01
eClass 7.0	27-40-02-01		

Produkthinweise

Artikelbeschreibung	Zwillings-Aderendhülse, Farbe gelb
---------------------	------------------------------------

Zulassungen

Zulassungen

