

H4/22D ZH GR SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

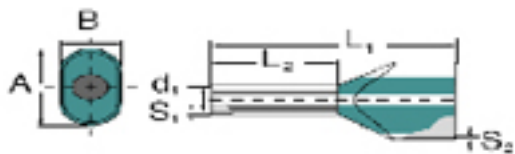

- Im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	9004730000
Typ	H4/22D ZH GR SV
Ausführung	Aderendhülse, 4 mm ² , 12 mm, Farbcode: DIN, grau
GTIN (EAN)	4008190161811
VPE	100 Stück

H4/22D ZH GR SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	22 mm	Nettogewicht	0,54 g
-------	-------	--------------	--------

Produktdaten

Leiteranschlussquerschnitt	4 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 12
Kontaktflächenlänge (L2)	12 mm	Kragenhöhe (A)	9 mm
Kragbreite (B)	5,2 mm	Kontaktflächendurchmesser (D1)	3,5 mm
Metallhülsendicke (S1)	0,2 mm	Kunststoffkragendicke (S2)	0,5 mm

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000005	ETIM 3.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 4.1	27-06-07-01
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.0	27-40-02-01
eClass 7.0	27-40-02-01		

Produkthinweise

Artikelbeschreibung	Zwillings-Aderendhülse, Farbe grau
---------------------	------------------------------------

Zulassungen

Zulassungen

