

H1,5/20 ZH R SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

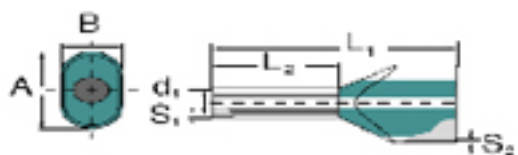

- Im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	9004920000
Typ	H1,5/20 ZH R SV
Ausführung	Aderendhülse, 1,5 mm², 12 mm, Farbcode: Weidmüller, rot
GTIN (EAN)	4008190482695
VPE	500 Stück

H1,5/20 ZH R SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	20 mm	Nettogewicht	0,208 g
-------	-------	--------------	---------

Produktdaten

Leiteranschlussquerschnitt	1,5 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 16
Kontaktflächenlänge (L2)	12 mm	Kragenhöhe (A)	6,5 mm
Kragenbreite (B)	3,6 mm	Kontaktflächendurchmesser (D1)	2,2 mm
Metallhülsendicke (S1)	0,15 mm	Kunststoffkragendicke (S2)	0,3 mm

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000005	ETIM 3.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 4.1	27-06-07-01
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.0	27-40-02-01
eClass 7.0	27-40-02-01		

Produkthinweise

Artikelbeschreibung	Zwilling-Aderendhülse, Farbe rot
---------------------	----------------------------------

Zulassungen

Zulassungen

