

**H2,5/21,5X BL SV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

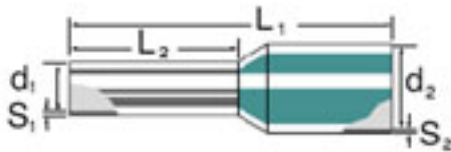

- Im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- Weidmüller Farbcode

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	<a href="#">9006710000</a>
Typ	H2,5/21,5X BL SV
Ausführung	Aderendhülse, 2,5 mm <sup>2</sup> , 12 mm, Farbcode: Weidmüller, blau
GTIN (EAN)	4008190332280
VPE	100 Stück

**H2,5/21,5X BL SV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Technische Daten**

**Abmessungen und Gewichte**

Länge	21,5 mm	Nettogewicht	0,3 g
-------	---------	--------------	-------

**Produktdaten**

Leiteranschlussquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 14
Kontaktflächenlänge (L2)	12 mm	Kontaktflächendurchmesser (D1)	2,3 mm
Kragendurchmesser (D2)	7,6 mm	Metallhülsendicke (S1)	0,15 mm
Kunststoffkragendicke (S2)	0,3 mm		

**Klassifikationen**

ETIM 2.0	EC000005	ETIM 3.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 4.1	27-06-07-01
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.0	27-40-02-01
eClass 7.0	27-40-02-01		

**Produkthinweise**

Artikelbeschreibung	Aderendhülse für kurz- u. erdschlußsichere Leitungen Farbe blau
---------------------	-----------------------------------------------------------------

**Zulassungen**

Zulassungen

