

H1,0/15D ZH R SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

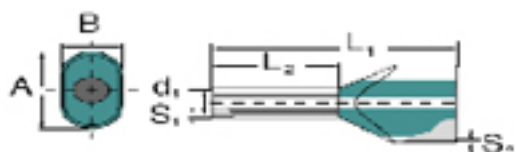

- Im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	9018540000
Typ	H1,0/15D ZH R SV
Ausführung	Aderendhülse, 1 mm², 8 mm, Farbcode: DIN, rot
GTIN (EAN)	4008190188832
VPE	500 Stück

H1,0/15D ZH R SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	15 mm	Nettogewicht	0,166 g
-------	-------	--------------	---------

Produktdaten

Leiteranschlussquerschnitt	1 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 17
Kontaktflächenlänge (L2)	8 mm	Kragenhöhe (A)	5,8 mm
Kragenbreite (B)	3,2 mm	Kontaktflächendurchmesser (D1)	2,2 mm
Metallhülsendicke (S1)	0,15 mm	Kunststoffkragendicke (S2)	0,3 mm

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000005	ETIM 3.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 4.1	27-06-07-01
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.0	27-40-02-01
eClass 7.0	27-40-02-01		

Produkthinweise

Artikelbeschreibung	Zwilling-Aderendhülse, Farbe rot
---------------------	----------------------------------

Zulassungen

Zulassungen

