

H2,5/19T ZH GR SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

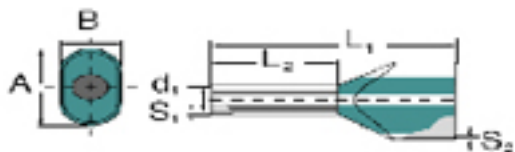

- Im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	9018580000
Typ	H2,5/19T ZH GR SV
Ausführung	Aderendhülse, 2,5 mm ² , 10 mm, Farbcode: sonstige, grau
GTIN (EAN)	4008190272647
VPE	250 Stück

H2,5/19T ZH GR SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	19 mm	Nettogewicht	0,34 g
-------	-------	--------------	--------

Produktdaten

Leiteranschlussquerschnitt	2,5 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 14
Kontaktflächenlänge (L2)	10 mm	Kragenhöhe (A)	8 mm
Kragenbreite (B)	4,5 mm	Kontaktflächendurchmesser (D1)	2,8 mm
Metallhülsendicke (S1)	0,15 mm	Kunststoffkragendicke (S2)	0,4 mm

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000005	ETIM 3.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 4.1	27-06-07-01
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.0	27-40-02-01
eClass 7.0	27-40-02-01		

Produkthinweise

Artikelbeschreibung	Zwillings-Aderendhülse, Farbe grau
---------------------	------------------------------------

Zulassungen

Zulassungen

