

H16,0/22D BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

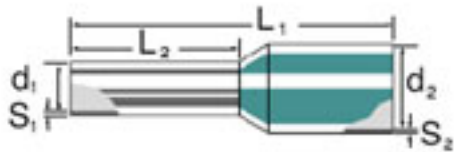

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	9019260000
Typ	H16,0/22D BL
Ausführung	Aderendhülse, 16 mm ² , 12 mm, Farbcode: DIN, blau
GTIN (EAN)	4008190125806
VPE	100 Stück

Datenblatt

H16,0/22D BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	22 mm	Nettogewicht	0,67 g
-------	-------	--------------	--------

Produktdaten

Leiteranschlussquerschnitt	16 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 6
Kontaktflächenlänge (L2)	12 mm	Kontaktflächendurchmesser (D1)	5,8 mm
Kragendurchmesser (D2)	8,8 mm	Metallhülsendicke (S1)	0,2 mm
Kunststoffkragendicke (S2)	0,4 mm		

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000005	ETIM 3.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 4.1	27-06-07-01
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.0	27-40-02-01
eClass 7.0	27-40-02-01		

Produkthinweise

Artikelbeschreibung	Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Farbe blau
---------------------	---

Zulassungen

Zulassungen

