


H4,0/26T OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

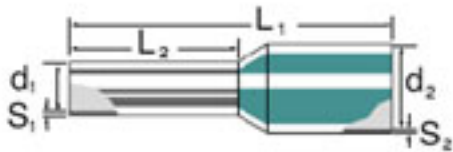

- Lose verpackt im Polybeutel
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	9021120000
Typ	H4,0/26T OR
Ausführung	Aderendhülse, 4 mm ² , 18 mm, Farbcode: sonstige, orange
GTIN (EAN)	4008190092825
VPE	100 Stück

Datenblatt

H4,0/26T OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	26 mm	Nettogewicht	0,42 g
-------	-------	--------------	--------

Produktdaten

Leiteranschlussquerschnitt	4 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 12
Kontaktflächenlänge (L2)	18 mm	Kontaktflächendurchmesser (D1)	2,8 mm
Kragendurchmesser (D2)	4,8 mm	Metallhülsendicke (S1)	0,2 mm
Kunststoffkragendicke (S2)	0,3 mm		

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000005	ETIM 3.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 4.1	27-06-07-01
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.0	27-40-02-01
eClass 7.0	27-40-02-01		

Produkthinweise

Artikelbeschreibung	Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Farbe orange
---------------------	---

Zulassungen

Zulassungen

