

**H0,25/10T GE SV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

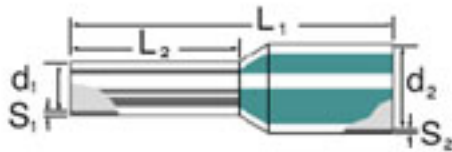

- Weidmüller Farbcode
- im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	<a href="#">9021210000</a>
Typ	H0,25/10T GE SV
Ausführung	Aderendhülse, 0,25 mm <sup>2</sup> , 6 mm, Farbcode: sonstige, gelb
GTIN (EAN)	4008190045555
VPE	500 Stück

**H0,25/10T GE SV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Technische Daten**

**Abmessungen und Gewichte**

Länge	10 mm	Nettogewicht	0,056 g
-------	-------	--------------	---------

**Produktdaten**

Leiteranschlussquerschnitt	0,25 mm <sup>2</sup>	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 24
Kontaktflächenlänge (L2)	6 mm	Kontaktflächendurchmesser (D1)	0,8 mm
Kragendurchmesser (D2)	1,8 mm	Metallhülsendicke (S1)	0,15 mm
Kunststoffkragendicke (S2)	0,25 mm		

**Klassifikationen**

ETIM 2.0	EC000005	ETIM 3.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 4.1	27-06-07-01
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.0	27-40-02-01
eClass 7.0	27-40-02-01		

**Produkthinweise**

Artikelbeschreibung	Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Farbe gelb
---------------------	---

**Zulassungen**

Zulassungen

