

**H1,5/12S R****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

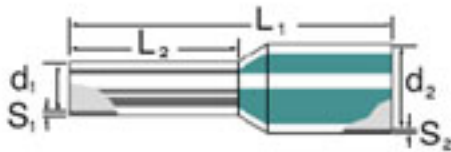

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

**Allgemeine Bestelldaten**Best.-Nr. [9025690000](#)

Typ H1,5/12S R

Ausführung Aderendhülse, 1,5 mm<sup>2</sup>, 6 mm, Farbcode:  
Weidmüller, rot

GTIN (EAN) 4008190059439

VPE 500 Stück

**H1,5/12S R**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Technische Daten**

**Abmessungen und Gewichte**

Länge	12 mm	Nettogewicht	0,1 g
-------	-------	--------------	-------

**Produktdaten**

Leiteranschlussquerschnitt	1,5 mm <sup>2</sup>	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 16
Kontaktflächenlänge (L2)	6 mm	Kontaktflächendurchmesser (D1)	1,7 mm
Kragendurchmesser (D2)	3,9 mm	Metallhülsendicke (S1)	0,15 mm
Kunststoffkragendicke (S2)	0,25 mm		

**Klassifikationen**

ETIM 2.0	EC000005	ETIM 3.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 4.1	27-06-07-01
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.0	27-40-02-01
eClass 7.0	27-40-02-01		

**Produkthinweise**

Artikelbeschreibung	Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Sondergröße, Farbe rot
---------------------	---

**Zulassungen**

Zulassungen

