

H0,25/10 HBL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

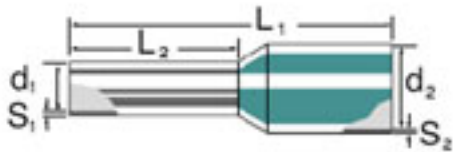

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|--|
| Best.-Nr. | 9025740000 |
| Typ | H0,25/10 HBL |
| Ausführung | Aderendhülse, 0,25 mm ² , 6 mm, Farbcode: Weidmüller, hellblau |
| GTIN (EAN) | 4008190092054 |
| VPE | 500 Stück |

H0,25/10 HBL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|-------|-------|--------------|--------|
| Länge | 10 mm | Nettogewicht | 0,04 g |
|-------|-------|--------------|--------|

Produktdaten

| | | | |
|----------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------|
| Leiteranschlussquerschnitt | 0,25 mm ² | Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 24 |
| Kontaktflächenlänge (L2) | 6 mm | Kontaktflächendurchmesser (D1) | 0,8 mm |
| Kragendurchmesser (D2) | 1,8 mm | Metallhülsendicke (S1) | 0,15 mm |
| Kunststoffkragendicke (S2) | 0,25 mm | | |

Klassifikationen

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 2.0 | EC000005 | ETIM 3.0 | EC000005 |
| UNSPSC | 31-16-31-02 | eClass 4.1 | 27-06-07-01 |
| eClass 5.1 | 27-40-02-01 | eClass 6.0 | 27-40-02-01 |
| eClass 7.0 | 27-40-02-01 | | |

Produkthinweise

| | |
|---------------------|---|
| Artikelbeschreibung | Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Farbe hellblau |
|---------------------|---|

Zulassungen

Zulassungen

