

H0,25/12 HBL SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

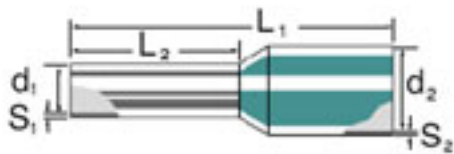

- Weidmüller Farbcode
- im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	9025780000
Typ	H0,25/12 HBL SV
Ausführung	Aderendhülse, 0,25 mm ² , 8 mm, Farbcode: Weidmüller, hellblau
GTIN (EAN)	4008190053239
VPE	500 Stück

H0,25/12 HBL SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	12 mm	Nettogewicht	0,06 g
-------	-------	--------------	--------

Produktdaten

Leiteranschlussquerschnitt	0,25 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 24
Kontaktflächenlänge (L2)	8 mm	Kontaktflächendurchmesser (D1)	0,8 mm
Kragendurchmesser (D2)	1,8 mm	Metallhülsendicke (S1)	0,15 mm
Kunststoffkragendicke (S2)	0,25 mm		

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000005	ETIM 3.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 4.1	27-06-07-01
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.0	27-40-02-01
eClass 7.0	27-40-02-01		

Produkthinweise

Artikelbeschreibung	Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Farbe hellblau
---------------------	---

Zulassungen

Zulassungen

