

H4,0/18 GR SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

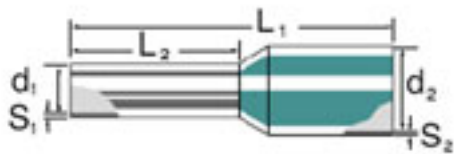

- Im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	9026010000
Typ	H4,0/18 GR SV
Ausführung	Aderendhülse, 4 mm ² , 10 mm, Farbcode: Weidmüller, grau
GTIN (EAN)	4008190117382
VPE	250 Stück

H4,0/18 GR SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	18 mm	Nettogewicht	0,3 g
-------	-------	--------------	-------

Produktdaten

Leiteranschlussquerschnitt	4 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 12
Kontaktflächenlänge (L2)	10 mm	Kontaktflächendurchmesser (D1)	2,8 mm
Kragendurchmesser (D2)	4,8 mm	Metallhülsendicke (S1)	0,2 mm
Kunststoffkragendicke (S2)	0,3 mm		

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000005	ETIM 3.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 4.1	27-06-07-01
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.0	27-40-02-01
eClass 7.0	27-40-02-01		

Produkthinweise

Artikelbeschreibung	Aderendhülse mit Kunststoffkragen Farbe grau
---------------------	--

Zulassungen

Zulassungen

