

H150,0/54 GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

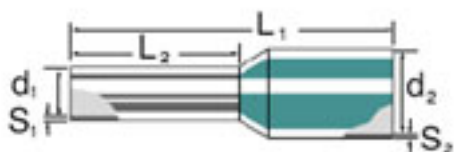

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	9028230000
Typ	H150,0/54 GE
Ausführung	Aderendhülse, 150 mm ² , 32 mm, Farbcode: Weidmüller, gelb
GTIN (EAN)	4008190891602
VPE	25 Stück

H150,0/54 GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	54 mm	Nettogewicht	10,8 g
-------	-------	--------------	--------

Produktdaten

Leiteranschlussquerschnitt	150 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 300 MCM
Kontaktflächenlänge (L2)	32 mm	Kontaktflächendurchmesser (D1)	18,5 mm
Kragendurchmesser (D2)	23,5 mm	Metallhülsendicke (S1)	0,5 mm
Kunststoffkragendicke (S2)	0,75 mm		

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000005	ETIM 3.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 4.1	27-06-07-01
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.0	27-40-02-01
eClass 7.0	27-40-02-01		

Produkthinweise

Artikelbeschreibung	Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Farbe gelb
---------------------	---

Zulassungen

Zulassungen

