

H0,14/12 GR SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

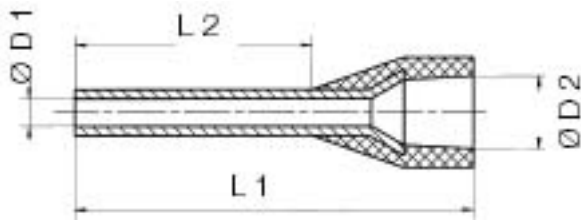

- Weidmüller Farbcode
- im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	9028240000
Typ	H0,14/12 GR SV
Ausführung	Aderendhülse, 0.14 mm ² , 8 mm, Farbcode: Weidmüller, grau
GTIN (EAN)	4008190902001
VPE	500 Stück

H0,14/12 GR SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	12 mm	Nettogewicht	0,056 g
-------	-------	--------------	---------

Produktdaten

Leiteranschlussquerschnitt	0,14 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 26
Kontaktflächenlänge (L2)	8 mm	Kontaktflächendurchmesser (D1)	0,6 mm
Kragendurchmesser (D2)	1,5 mm	Metallhülsendicke (S1)	0,15 mm
Kunststoffkragendicke (S2)	0,25 mm		

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000005	ETIM 3.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 4.1	27-06-07-01
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.0	27-40-02-01
eClass 7.0	27-40-02-01		

Produkthinweise

Artikelbeschreibung	Aderendhülse mit Kunststoffkragen Farbe grau
---------------------	--

Zulassungen

Zulassungen

