

H1,5/14DS SW SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

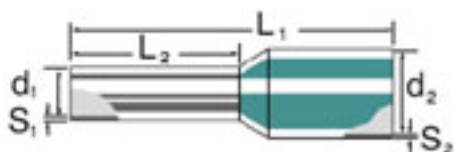

- Im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine BestelldatenBest.-Nr. [9028360000](#)

Typ H1,5/14DS SW SV

Ausführung Aderendhülse, 1.5 mm², 8 mm, Farbcode:
Weidmüller, schwarz

GTIN (EAN) 4032248023219

VPE 500 Stück

H1,5/14DS SW SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	14 mm	Nettogewicht	0,138 g
-------	-------	--------------	---------

Produktdaten

Leiteranschlussquerschnitt	1,5 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 16
Kontaktflächenlänge (L2)	8 mm	Kontaktflächendurchmesser (D1)	1,7 mm
Kragendurchmesser (D2)	3,9 mm	Metallhülsendicke (S1)	0,15 mm
Kunststoffkragendicke (S2)	0,25 mm		

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000005	ETIM 3.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 4.1	27-06-07-01
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.0	27-40-02-01
eClass 7.0	27-40-02-01		

Produkthinweise

Artikelbeschreibung	Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Sondergröße, Farbe schwarz
---------------------	---

Zulassungen

Zulassungen

